


RF Receivers One-Channel or Two-Channel

0E-1CHRFRCVR
0E-2CHRFRCVR

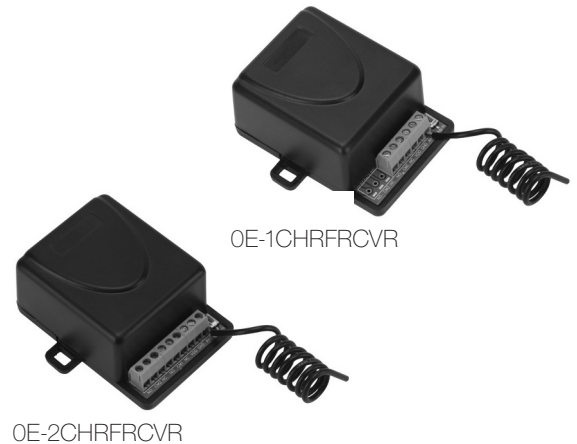

These RF receivers enable secure wireless operation of garage doors, lights, control boxes and other essential security or access control devices. The receivers are compatible with rolling code transmitters such as our W Box models, as well as fixed code transmitters.

- ANTI-HACK, SECURE WIRELESS OPERATION OF UP TO TWO DEVICES (ONE DEVICE PER CHANNEL)
- WIDE COMPATIBILITY WITH ROLLING CODE AND FIXED CODE TRANSMITTERS
- LEARNS UP TO 200 BUTTONS (FOR EXAMPLE, SUPPORTS 100 2-BUTTON TRANSMITTERS)
- FEATURES FIVE PROGRAMMABLE OUTPUTS (OR MODES) PER CHANNEL
- LED INDICATES SIGNAL RECEPTION, LEARN MODE, RELAY OUTPUT MODE, MEMORY CLEARED AND BATTERY STATUS
- PUSH BUTTON CONTROLS PROVIDE EASY SET-UP AND OPERATION

FREQUENCY: 315MHz

RANGE: Up to 394 ft. (120m)

POWER SUPPLY: 12-24 VDC/VAC

RELAY CONTACT RATING: Dry
Form C, 10-amp max. per channel

OPERATING TEMPERATURE:

-14 to 140°F (-25 to 60°C)

DIMENSIONS:

2.4" L x 1.6" W x 1.2" H

WARRANTY: 1 Year

W Box Transmitters

Guaranteed Compatibility with W Box Receivers — Up to 68 Million Rolling Codes

Pendant
0E-2C2BPTRAN



CHANNELS: 2
BUTTONS: 2

RANGE: Up to
328 ft. (100m)


Handheld
0E-2C2BHTRAN



CHANNELS: 2
BUTTONS: 2

RANGE: Up to
394 ft. (120m)

Handheld
0E-4C4BHTRAN

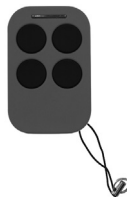

CHANNELS: 4
BUTTONS: 4

RANGE: Up to
394 ft. (120m)

Product Certification:

FC IC  CE RoHS 



**FOR MORE INFORMATION,
CONTACT YOUR ADI SALES PERSON.**

wboxtech.com

Récepteur RF un ou deux canaux

0E-1CHRFRCVR
0E-2CHRFRCVR



Ces récepteurs RF permettent un commandement sans fil sécuritaire des portes de garage, des systèmes d'éclairage, des boîtes de commande et des autres appareils de sécurité ou de contrôle d'accès. Ces récepteurs sont compatibles avec les transmetteurs dotés de la fonctionnalité de code tournant, comme les modèles W-Box, ainsi que les transmetteurs à code fixe.

- PROTECTION CONTRE LE PIRATAGE, FONCTIONNEMENT SÉCURISÉ SANS FIL (JUSQU'À 2 APPAREILS, UN PAR CANAL)
- COMPATIBILITÉ AVEC LES ÉMETTEURS À CODE TOURNANT ET À CODE FIXE
- JUSQU'À 200 BOUTONS D'APPRENTISSAGE (PAR EXEMPLE, PREND EN CHARGE 100 ÉMETTEURS À 2 BOUTONS)
- CINQ SORTIES PROGRAMMABLES (OU MODES) PAR CANAL
- INDICATEURS DEL DE RÉCEPTION DE SIGNAL, DE MODE D'APPRENTISSAGE, DE MODE DE SORTIE DE RELAIS, DE MÉMOIRE NETTOYÉE ET D'ÉTAT DE LA PILE
- BOUTONS-POUSSOIRS FACILITANT LA CONFIGURATION ET L'UTILISATION

FRÉQUENCE: 315MHz

PORTÉE: Jusqu'à 394 pi (120m)

ALIMENTATION: 12-24 VCC/VCA

CAPACITÉ DU CONTACT DU

RELAIS: Forme C à contact sec, 10 A max. par canal

TEMPÉRATURE DE SERVICE: De -14 à 140°F (de -25 à 60°C)

DIMENSIONS: 2,4 po (L) X 1,6 po (L) X 1,2 po (H)

Émetteurs W Box

Garantie de compatibilité avec les récepteurs W Box – Jusqu'à 68 millions de codes tournants

Suspendu
0E-2C2BPTRAN



CANAUX: 2
BOUTONS: 2

PORTÉE:
Jusqu'à 328 pi
(100m)


Portatif
0E-2C2BHTRAN



CANAUX: 2
BOUTONS: 2

PORTÉE:
Jusqu'à 394 pi
(120m)

Portatif
0E-4C4BHTRAN

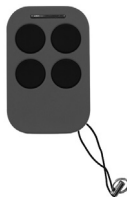

CANAUX: 4
BOUTONS: 4

PORTÉE:
Jusqu'à 394 pi
(120m)

GARANTIE: 1 an

Certification du produit:

FC IC CE RoHS



POUR PLUS DE DÉTAILS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT COMMERCIAL ADI.

fr.adiglobaldistribution.ca