



DORCY®

ULTRA HD 1300L SPOTLIGHT

Spotlight Parts

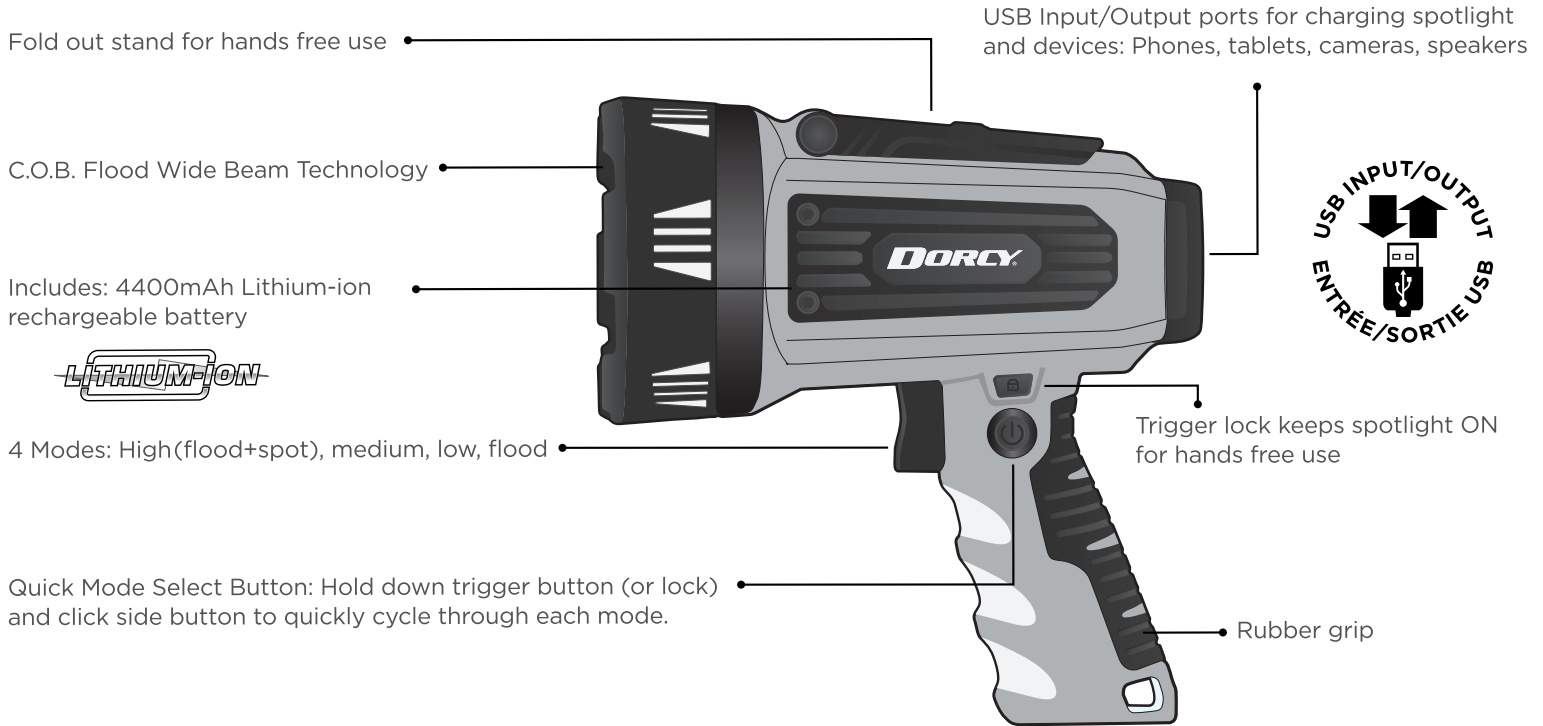


Zoom In/Out Operation

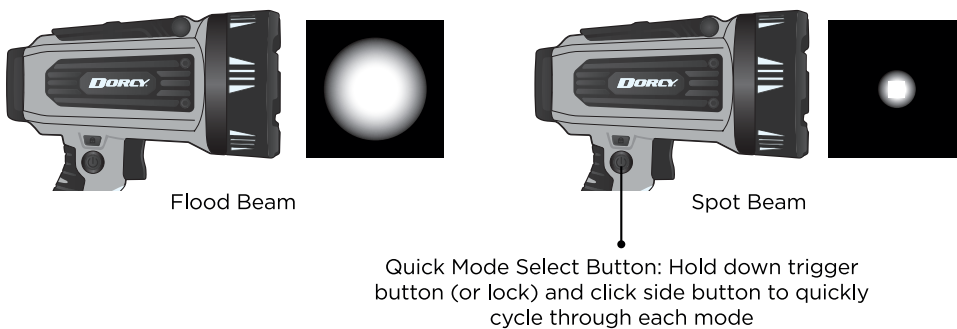

Spotlight Operation

Quick Mode Select Button: Hold down trigger button (or lock) and click side button to quickly cycle through each mode

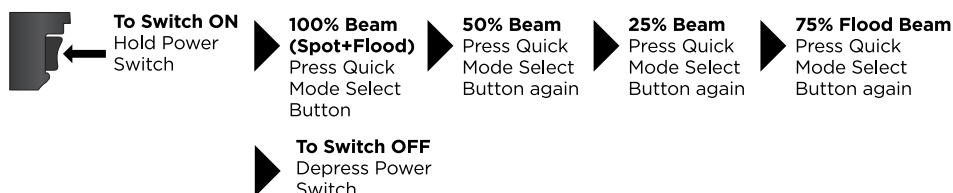


Trigger lock keeps spotlight ON for hands free use

Performance Index

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW	FLOOD
	1300 LUMENS	500 LUMENS	200 LUMENS	850 LUMENS
	6h	12h	14h	8h
	440m			

Battery Charge Options

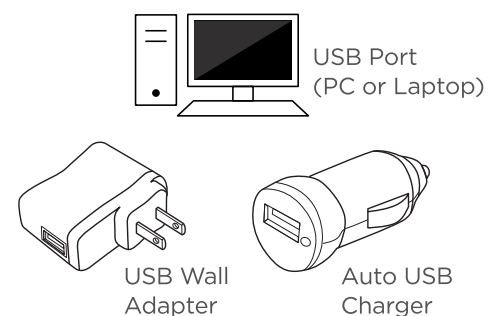

DORCY®

LAMPE À ULTRA HD 1300L

Pièces de la lampe

Support repliable pour utilisation sans les mains

Technologie COB pour projection à faisceau large

Incluant : Batterie rechargeable lithium-ion de 4 400 mAh

4 modes : fort (projection+concentration) moyen, faible, projecteur

Bouton de sélection rapide : Maintenir l'appui sur la gâchette (ou la verrouiller) et cliquer sur le bouton de côté pour passer vite d'un mode à l'autre

Ports d'entrée/sortie USB pour charger projecteur et autres appareils : Téléphones, tablettes, caméras, enceintes


Blocage de gâchette maintenant l'éclairage pour une utilisation sans les mains

Prise en main caoutchoutée

LITHIUM-ION

USB INPUT/OUTPUT
ENTRÉE/SORTIE USB

Fonctionnement du zoom

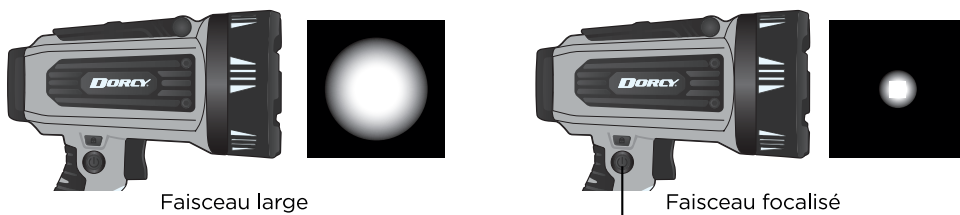

Bouton de sélection rapide : Maintenir l'appui sur la gâchette (ou la verrouiller) et cliquer sur le bouton de côté pour passer vite d'un mode à l'autre
 button to quickly cycle through each mode

Fonctionnement de la lampe

Bouton de sélection rapide : Maintenir l'appui sur la gâchette (ou la verrouiller) et cliquer sur le bouton de côté pour passer vite d'un mode à l'autre

Pour allumer la lampe
Appuyer sur l'interrupteur

▶ **Éclairage à 100 %**
Appuyez à nouveau sur le bouton

▶ **Éclairage à 50 %**
Appuyez à nouveau sur le bouton

▶ **Éclairage à 25 %**
Appuyez à nouveau sur le bouton

▶ **Éclairage à 75 % (Faisceau large)**
Appuyez à nouveau sur le bouton

▶ **Pour éteindre la lampe**
Appuyer sur l'interrupteur

Blocage de gâchette maintenant l'éclairage pour une utilisation sans les mains

Index de performance

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW	FLOOD
	1300 LUMENS	500 LUMENS	200 LUMENS	850 LUMENS
	6 h	12 h	14 h	8 h
	440 m			

Rechargeable

