

**Packaging Contents**

1 Floor Lamp  
1 LED 3-Way Bulb, 4-9-15W

**IMPORTANT NOTICE! READ BEFORE BEGINNING LAMP ASSEMBLY!**

Because this lamp requires assembly, the electrical cord is not completely pulled through the base of the lamp. Before beginning the assembly process, carefully pull all excess cord out through the bottom of the lamp base.

Continue pulling the cord until all the sections of the lamp pole are lined up and no excess cord is visible. After all excess cord is pulled through the bottom of the lamp base, you may complete the lamp assembly as directed on the assembly instructions below.

**INSTRUCTION MANUAL**

1. Starting at the top of the lamp, insert the excess cord on the bell shaped lamp holder into the top piece of the pole and turn to tighten. Then, continue to assemble the pole by inserting and tightening each piece until all four pieces of the pole are connected, carefully pulling any excess cord through the bottom of the base.
2. Insert the bottom of the lamp pole onto the base and turn to tighten.
3. Remove the socket ring from the lamp holder at the top of the pole. Place the lamp shade onto the lamp holder and place the socket ring over the lamp shade. Turn to tighten.
4. Insert the 3-way LED bulb into the socket of the lamp holder and turn to tighten.
5. Turn the lamp on by rotating the switch handle extending from the lamp holder. Adjust brightness level by turning switch multiple times.

**SPECIFICATION:**

Bulb: 3-Way 4-9 -15W Self-ballasted lamp, AC only, 120V 60Hz


**BULB INFORMATION:**

Contains Mercury. For more info on clean-up and safe disposal, visit epa.gov/cfl

**SAFETY WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK,****OR INJURY TO PERSONS:**

1. Turn off/unplug lamp and allow bulb to cool before replacing, cleaning or performing other maintenance.
2. This lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. The plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not alter plug.
3. Never use the lamp with an extension cord unless the plug can be fully inserted.
4. To clean, use a soft cloth only. Do not use any chemical or abrasive cleaners.

**Please note:** These important safety warnings are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and care must be used with any electrical product.

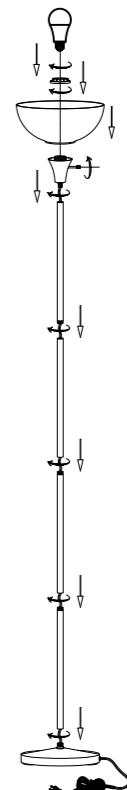

Model: ALE-LMPF72B

Manufactured for/ Hecho para/ Fabriqué pour Alera® / Essendant Co.,

One Parkway North, Deerfield, IL 60015 © 2018 Essendant Co.

Made in/ Hecho en/ Fabriqué en China

Product support and parts: 1-800-733-4000

Ayuda del producto y partes/ Support technique et pièces



**ALE-LMPF72B**

## LÁMPARA DE PIE

### Contenido del paquete

1 Lámpara de pie  
1 Bombilla LED 3-Way, 4-9 -15W

### **¡AVISO IMPORTANTE! ¡LEER ANTES DE EMPEZAR CON EL MONTAJE DE LA LÁMPARA!**

Puesto que esta lámpara requiere un montaje, el cable eléctrico no está completamente sacado a través de la base de la lámpara. Antes de empezar con el proceso de montaje, tirar cuidadosamente de todo el cable sobrante a través de la parte inferior de la base de la lámpara.

Continuar tirando del cable hasta que todas las secciones de la lámpara estén alineadas y no haya cable sobrante visible. Después que todo el cable sobrante haya sido pasado por la parte inferior de la base de la lámpara, se puede completar el montaje de la lámpara tal y como se indica en las instrucciones a continuación.

### MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. Empezando por la parte superior de la lámpara, introducir el exceso de cable en el soporte para lámparas con forma de campana en la parte superior del poste y girar para apretarlo. Luego, continuar con el montaje del poste introduciendo y apretando cada pieza hasta que todas las cuatro piezas estén conectadas, tirar cuidadosamente del cable sobrante que quede a través de la parte inferior de la base.
2. Introducir la parte inferior del poste de la lámpara en la base y girar para apretarlo.
3. Quitar la anilla del conector del soporte de la lámpara en la parte superior del poste. Colocar la pantalla de la lámpara en el soporte de la lámpara y colocar el anillo del conector encima de la pantalla de la lámpara. Girar para apretarlo.
4. Poner la bombilla 3-way LED de en el casquillo del soporte de la lámpara y girar para ajustarla.
5. La lámpara se enciende mediante la rotación del interruptor del mango mediante la extensión del soporte de la lámpara. Ajustar el nivel de iluminación al girar el interruptor múltiples veces.

### CARACTERÍSTICAS:

**Bombilla:** Lámpara con balasto propio 3-way 4-9-15 W, CA solamente, 120 V 60 Hz

### INFORMACIÓN DE LA BOMBILLA:

Contiene mercurio. Para más información sobre la limpieza y el desecho seguro, visitar [epa.gov/cfl](http://epa.gov/cfl)

### **AVISO DE SEGURIDAD: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA, O LESIONES A LAS PERSONAS:**

1. Apagar/desenchufar la lámpara y esperar hasta que la bombilla se haya enfriado antes de cambiarla, limpiarla o realizar cualquier otro mantenimiento.
2. Esta lámpara tiene un conector polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como una característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. El enchufe encajará en una toma de corriente polarizada en una sola posición. Si el conector no se ajusta completamente en la toma de corriente, invierta la clavija. Si todavía no se ajusta, contacte a un electricista cualificado. No altere el conector.
3. Nunca utilice esta lámpara con un cable de extensión si el conector no se puede introducir completamente.
4. Para limpiarla, utilizar un paño suave solamente. No utilice ningún químico o limpiador abrasivo.

**Observe que:** Estos avisos de seguridad importantes no pretenden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden suceder. Se debe tener en cuenta que el sentido común, la precaución y el cuidado deben utilizarse con cualquier producto eléctrico.



Modelo: ALE-LMPF72B  
Manufactured for/ Hecho para/ Fabriqué pour Alera®/ Essendant Co.,  
One Parkway North, Deerfield, IL 60015 © 2018 Essendant Co.  
Made in/ Hecho en/ Fabriqué en China  
Ayuda del producto y partes: 1-800-733-4000  
Ayuda del producto y partes/ Support technique et pièces



**ALE-LMPF72B**

## LAMPADAIRE

### Contenus de l'emballage

1 Lampadaire  
1 LED Ampoule 3 directions , 4-9 -15W

### **REMARQUE IMPORTANTE! LIRE AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE DE LA LAMPE!**

Étant donné que cette lampe nécessite l'assemblage, le câble électrique n'est pas complètement tiré à travers le socle de la lampe. Avant de commencer le processus d'assemblage, tirez soigneusement tout excès de cordon à travers le fond de la base de la lampe.

Continuer à tirer le cordon jusqu'à ce que toutes les sections du pôle de la lampe soient alignées et sans que l'excès de cordon soit visible. Après que tout excès de cordon soit tiré à travers le fond de la base de la lampe, vous pouvez terminer l'assemblage de la lampe comme indiqué selon les instructions de montage ci-dessous.

### MANUEL D'INSTRUCTIONS

1. En partant du haut de la lampe, insérez le excès de corde sur le support de lampe en forme de cloche dans la partie supérieure du mât et tournez pour serrer. Ensuite, continuez à monter le mât par l'insertion et le serrage de chaque pièce jusqu'à ce que les quatre pièces de pôle soient connectées, tirant avec précaution tout excès de cordon à travers la partie inférieure de la base.
2. Insérez le bas du mât de la lampe sur la base et tournez pour serrer.
3. Retirez la bague de douille du porte-lampe dans la partie supérieure du pôle. Placez l'ombre de la lampe dans le support de lampe et placez la bague de la douille sur l'abat-jour. Tournez pour serrer.
4. Insérez l' ampoule LED 3 directions dans la douille du support de lampe et tournez pour serrer.
5. Allumer la lampe en faisant tourner la poignée de commutateur étendant à partir du porte-lampe. Réglér le niveau de luminosité en tournant l'interrupteur à plusieurs reprises.

### SPÉCIFICATION:

**Ampoule:** lampe auto ballastée 3 directions 4-9-15W, AC uniquement, 120V 60Hz

### INFORMATION AMPOULE:

Contient du mercure. Pour plus d'informations sur le nettoyage et l'élimination sans danger, visitez [epa.gov/cfl](http://epa.gov/cfl)

### **ALERTE DE SÉCURITÉ: POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES:**

1. Éteignez / débranchez la lampe et laissez l'ampoule refroidir avant de la remplacer, le nettoyage ou d'autres travaux d'entretien.
2. Cette lampe a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) en tant que dispositif de sécurité pour réduire le risque de choc électrique. La fiche peut être dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne correspond toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche.
3. Ne jamais utiliser la lampe avec une rallonge à moins que la fiche puisse être complètement insérée.
4. Pour nettoyer, utilisez un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

**Notez s'il vous plaît:** Ces avertissements de sécurité importants ne sont pas destinés à couvrir toutes les conditions et situations qui peuvent survenir. Il faut comprendre que le bon sens et la prudence doivent être utilisés avec tout produit électrique.



Modèle: ALE-LMPF72B  
Fabriqué pour/ Hecho para/ Fabriqué pour Alera® / Essendant Co.,  
One Parkway North, Deerfield, IL 60015 © 2018 Essendant Co.  
Fabriqué en/ Hecho en/ Fabriqué en China  
Support produit et pièces: 1-800-733-4000  
Ayuda del producto y partes/ Support technique et pièces