





BOOSTER UTILITY PUMP

MODEL HSPJ100


**QUICK START GUIDE.
SEE INSTRUCTION
MANUAL FOR
COMPLETE DETAILS.**

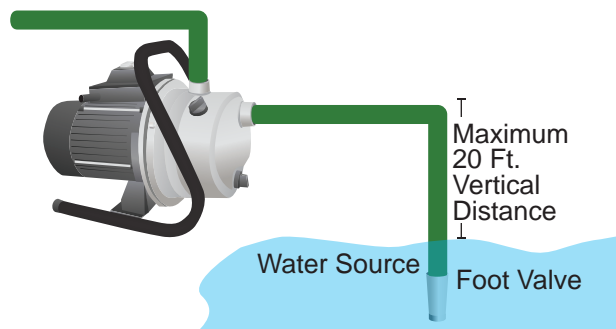


1. Set pump as close as possible to the water source, keeping the vertical distance from the water to pump as short as possible and no more than 20 ft.
A foot valve with strainer (not provided) should be installed at the end of the suction hose or pipe to maintain prime during operation.

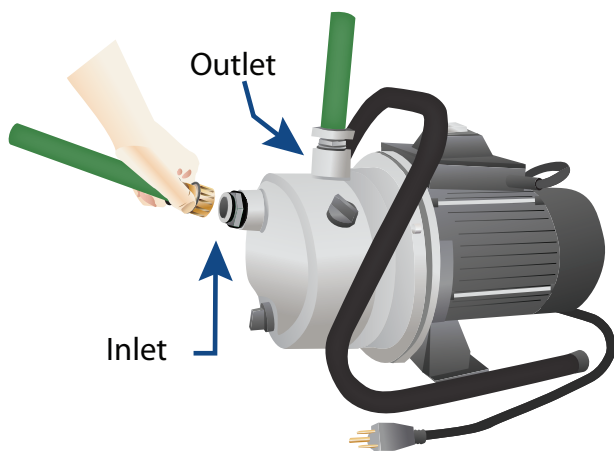

2. Connect garden hose or 1-in pipe to pump inlet and outlet.

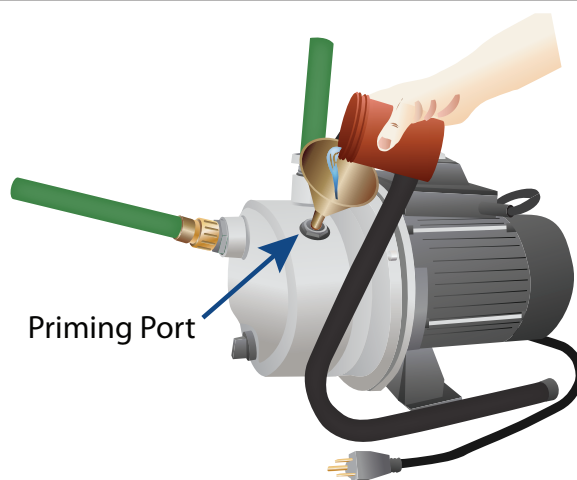

3. Remove priming nut on pump and fill cavity with water. Reinstall priming nut.

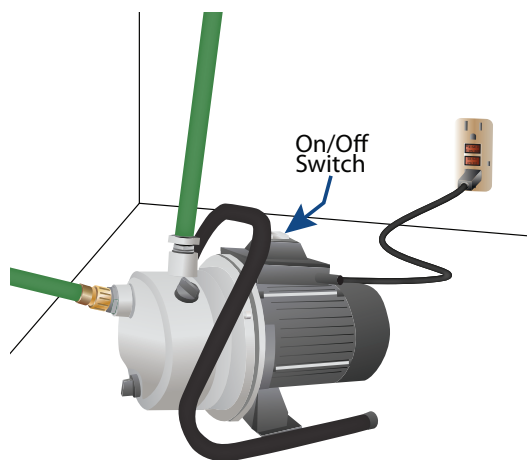

4. Turn the switch to the 'off' position and plug power into GFCI outlet. Turn the switch to the 'on' position to begin pumping.


WARNING:
FOR YOUR PROTECTION, ALWAYS DISCONNECT
PUMP FROM POWER SOURCE BEFORE HANDLING.




BOMBA REFORZADORA PARA USO GENERAL

MODELO HSPJ100


**GUÍA DE INICIO RÁPIDO
CONSULTE LOS DETALLES COMPLETOS
EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES**

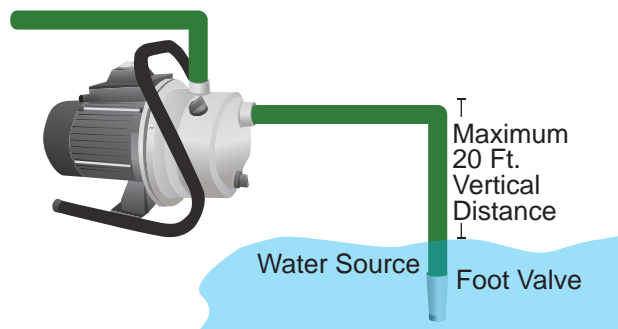


1. Coloque la bomba lo más cerca posible de la fuente de agua, manteniendo la menor distancia vertical posible desde el agua hacia la bomba, a no más de 6,09 metros.
Se debe instalar una válvula de pie con colador (no incluida) en el extremo de la manguera o del tubo de succión para mantener el cebado durante el funcionamiento.

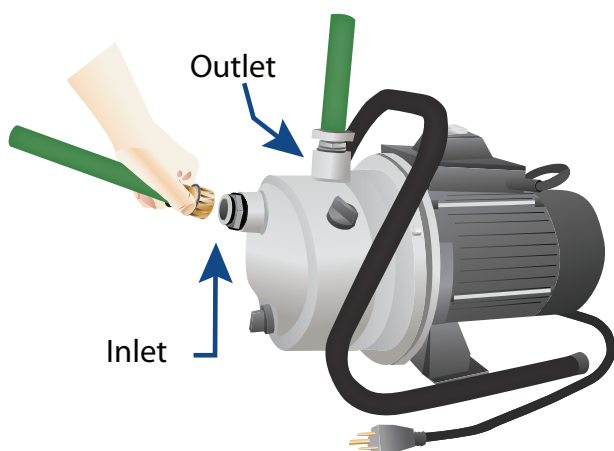

2. Conecte la manguera para jardín o la tubería de 1 pulg. a la entrada y la salida de la bomba.

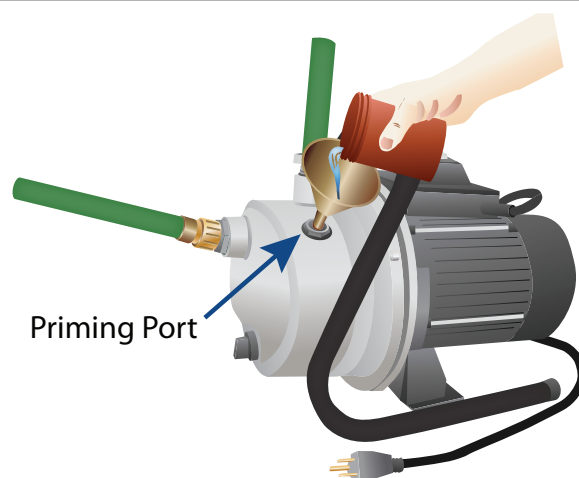

3. Retire la tuerca de cebado de la bomba y llene la cavidad con agua. Vuelva a instalar la tuerca de cebado.

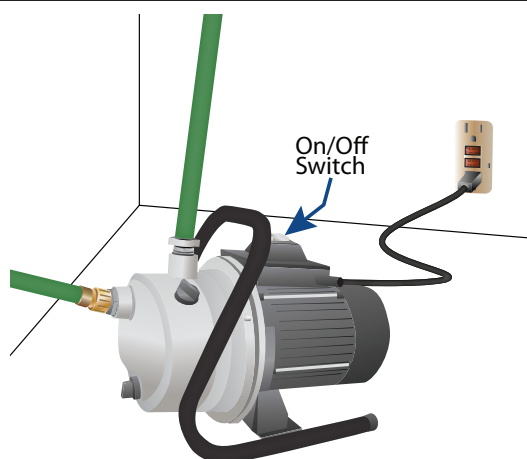

4. Coloque el interruptor en la posición 'off' (apagado) y enchufe el cable eléctrico en un tomacorriente con GFCI. Coloque el interruptor en la posición 'on' (encendido) para comenzar a bombear.

ADVERTENCIA:
PARA SU PROTECCIÓN, DESCONECTE SIEMPRE
LA BOMBA DE LA FUENTE DE SUMINISTRO
ELÉCTRICO ANTES DE MANIPULARLA.