

Style: **ACCESS**

Hand shower – Douche à main


FINISH	Polished chrome
TYPE OF JETS	Spray
NUMBER OF POSITIONS	1
MAXIMUM FLOW RATE	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
HAND SHOWER DIMENSIONS	2-1/2" x 9-1/2"
COMPOSITION	Polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Easy to clean soft nozzles Built-in check valves

FINI	Chrome poli
TYPE DE JETS	Diffus
NOMBRE DE POSITIONS	1
DÉBIT MAXIMAL	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
DIMENSIONS DOUCHE À MAIN	2-1/2 po x 9-1/2 po
COMPOSITION	Polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Buses souples faciles à nettoyer Soupapes anti-retour intégrées


LEED®

Flow rate Débit	Product code Code de produit	Flow restricting check-valve Clapet anti-retours restreignant de débit
9.5 L/min 2.5 GPM	N / A	N / A
8.3 L/min 2.2 GPM	N / A	FCVAL2002
7.5 L/min 2.0 GPM	N / A	FCVAL2008
6.6 L/min 1.75 GPM	N / A	FCVAL2005
5.7 L/min 1.5 GPM	N / A	FCVAL2001

- Actual flow rate with original product code
Débit actuel avec code de produit original
- Reduced flow rate with new product code
Débit réduit avec nouveau code de produit

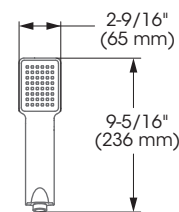

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.
Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.