

Style: **ACCESS**

Shower head – Pomme de douche


FINISH	Polished chrome
TYPE OF JETS	Rain shower
NUMBER OF POSITIONS	1
MAXIMUM FLOW RATE	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
SHOWER HEAD DIMENSIONS	8" x 8"
COMPOSITION	Metal and polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Easy-to-clean soft nozzles

FINI	Chrome poli
TYPE DE JETS	Effet de pluie
NOMBRE DE POSITIONS	1
DÉBIT MAXIMAL	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
DIMENSIONS POMME DE DOUCHE	8 po x 8 po
COMPOSITION	Métal et polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Buses souples faciles à nettoyer


LEED®

Flow rate Débit	Product code Code de produit	Flow restrictor Restricteur de débit
9.5 L/min 2.5 GPM	N / A	N / A
7.6 L/min 2.0 GPM	N / A	FCVAL8001
6.6 L/min 1.75 GPM	N / A	FCVAL8002
5.7 L/min 1.50 GPM	N / A	FCVAL8003

- Actual flow rate with original product code
Débit actuel avec code de produit original
- Reduced flow rate with new product code
Débit réduit avec nouveau code de produit

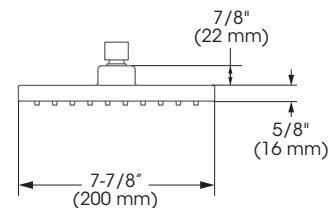

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.
Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.