


Style: **ACCESS**

## Shower head – Pomme de douche

<b>FINISH</b>	Polished chrome
<b>TYPE OF JETS</b>	Rain shower
<b>NUMBER OF POSITIONS</b>	1
<b>MAXIMUM FLOW RATE</b>	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
<b>SHOWER HEAD DIMENSIONS</b>	10" (diameter)
<b>COMPOSITION</b>	Metal and polymer
<b>CONNECTIONS</b>	1/2" IPS
<b>SPECIFICATIONS</b>	Flexible, easy to clean nozzles

<b>FINI</b>	Chrome poli
<b>TYPE DE JETS</b>	Effet de pluie
<b>NOMBRE DE POSITIONS</b>	1
<b>DÉBIT MAXIMAL</b>	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
<b>DIMENSIONS POMME DE DOUCHE</b>	10 po (diamètre)
<b>COMPOSITION</b>	Métal et polymère
<b>CONNEXIONS</b>	1/2 po IPS
<b>SPÉCIFICITÉS</b>	Buses souples faciles à nettoyer

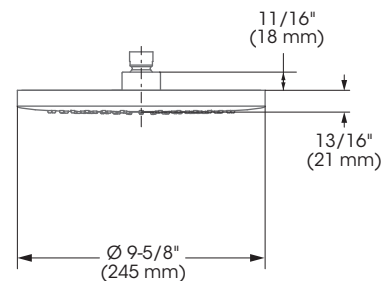

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélangier follows cUPC certification standards for shower components.

Bélangier respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.