

Style: **QUADRATO**

Shower faucet with pressure balanced diverter valve, hand shower sliding bar and shower head
 Robinet pour douche avec valve à pression équilibrée / déviatrice, douche à main sur glissière et pomme de douche



Composition		No
Pressure balanced diverter valve	Valve à pression équilibrée / déviatrice	QUA98CCP
Sliding bar kit with flexible hose	Ensemble de barre à glissière et boyau	BGCR230
Hand shower	Douche à main	PMCR04-1
Water supply elbow	Coude d'alimentation	CDCR02-1
Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche	FCDEC0006

SPECKIT-QUA130CCP_v160421



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.
 Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Style: **QUADRATO**

Pressure Balanced Diverter Valve
Valve à pression équilibrée / déviatrice

Features

- Flow control
- Pressure balance built into the cartridge
- Maximum flow of 22.5 L/min (6 gpm) at 60 psi
- Adjustable temperature limiting device
- Face plate with diverter button
- Built-in check-stop valves
- Installation template for cutting wall included with the valve
- Solid brass body
- 1/2" NPT / copper connections

Diverter

- Compression (FCDIVA008)

Cartridge

- Ceramic (FC9AC010)

Finish

- Polished chrome



Included:
Inclus :



Caractéristiques

- Débit contrôlé
- Pression équilibrée intégrée à la cartouche
- Débit maximal de 22,5 L/min (6 gpm) à 60 psi
- Limiteur de température ajustable
- Bouton inverseur intégré à la plaque
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
- Gabarit d'installation pour coupe murale fourni avec la valve
- Corps en laiton massif
- Raccordements 1/2 pouce NPT / cuivre

Inverseur

- À compression (FCDIVA008)

Cartouche

- Céramique (FC9AC010)


Fini

- Chrome poli



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.


Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

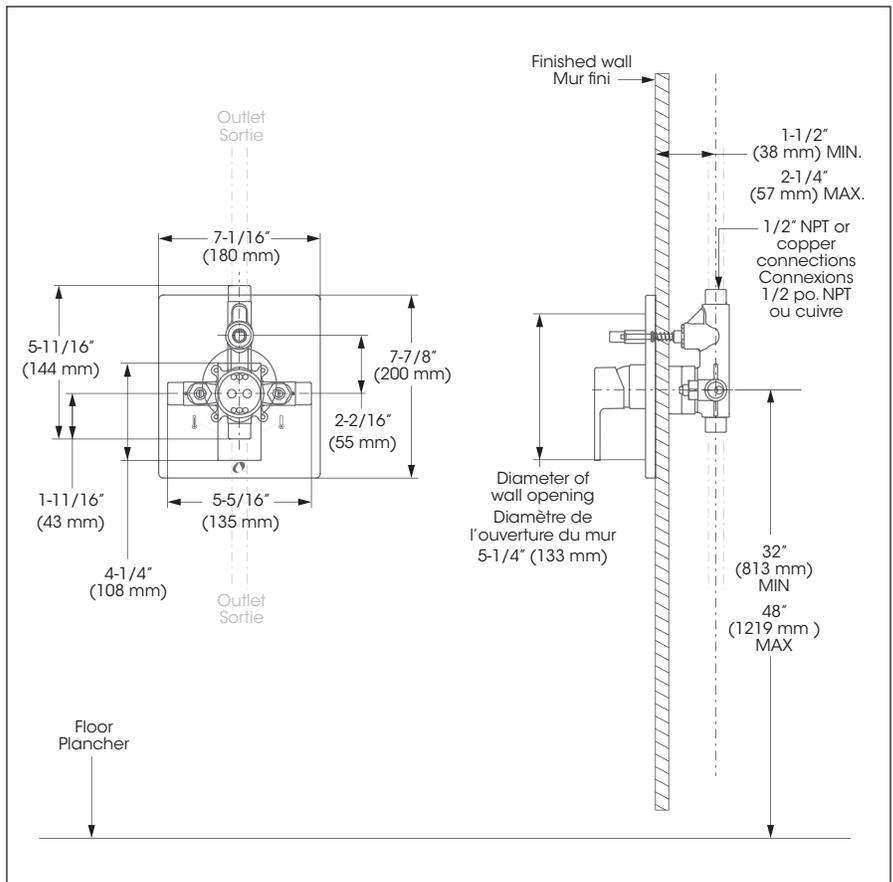

Style: **QUADRATO**

Pressure Balanced Diverter Valve
Valve à pression équilibrée / déviatrice

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2045
2	Index	Index	FC94001CAP
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Trim Cap	Garniture d'écrou	FCDEC4007
5	Trim sleeve	Douille de finition	FCDEC5005
6	Plate screw	Vis de la plaque de finition	FC94680-7A
7	Diverter knob kit	Ensemble de bouton pour inverseur	FCKTS9014
8	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	FCDEC7054
9	Threaded Sleeve	Douille filetée	N/A
10	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC010
11	Check/stop valves kit	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour	FC9100005
12	Diverter	Inverseur	FCDIVA008

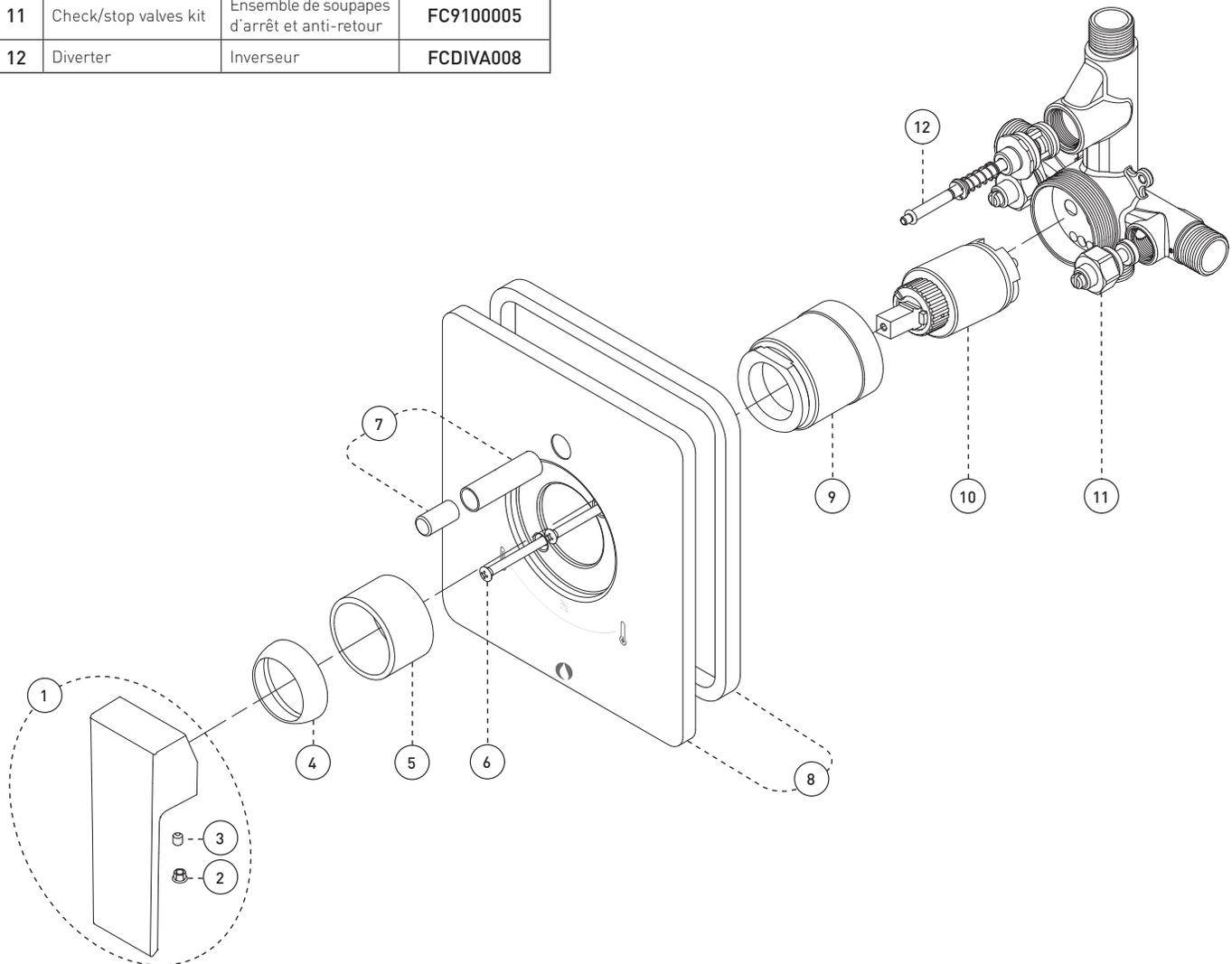

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960

Style: **ELEMENT**

Sliding bar kit with flexible hose
Ensemble de barre à glissière et boyau

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	30" (762 mm) c/c
TRAVEL	21"
HOSE DIMENSION	69"
COMPOSITION	Metal and polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Built-in check valves Flexible hose Washers included Adjustable hand shower holder

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	À entraxe de 30 pouces (762 mm) c/c
COURSE	21 po
DIMENSION BOYAU	69 po
COMPOSITION	Métal et polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Soupapes anti-retour intégrées Boyau Rondelles incluses Support pour douche à main ajustable





This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélangier follows cUPC certification standards for shower components.
Bélangier respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.



No	Description	Part Pièce
1	Flexible hose	Boyau 96179

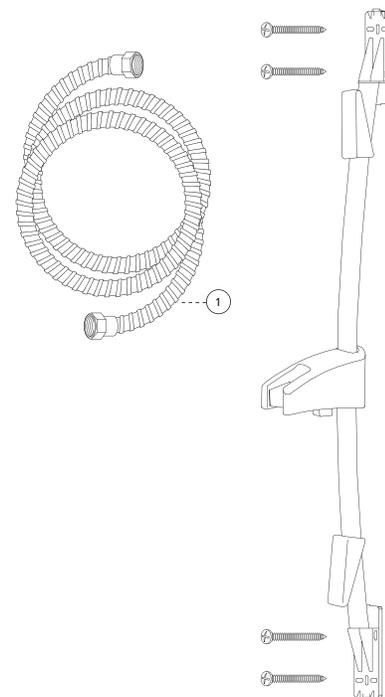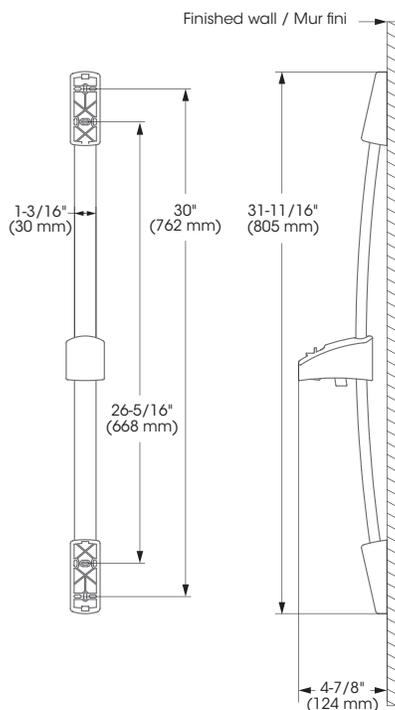


Style: **ELEMENT**

Hand shower – Douche à main

FINISH	Polished chrome
TYPE OF JETS	Spray
NUMBER OF POSITIONS	1
MAXIMUM FLOW RATE	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
HAND SHOWER DIMENSIONS	8-3/4" x 8-3/4"
COMPOSITION	Polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Easy-to-clean soft nozzles Built-in check valves

FINI	Chrome poli
TYPE DE JETS	Diffus
NOMBRE DE POSITIONS	1
DÉBIT MAXIMAL	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
DIMENSIONS DOUCHE À MAIN	3-3/4 po x 8-3/4 po
COMPOSITION	Polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Buses souples faciles à nettoyer Soupapes anti-retour intégrées

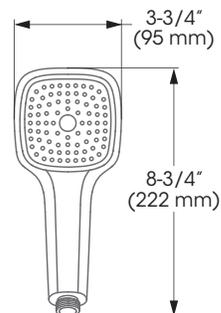

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.


Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Style: **ELEMENT**

Water supply elbow – Coude d'alimentation

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	3/4" adjustment
FLANGE DIMENSIONS	2-1/2" x 2-1/2" x 3/8"
COMPOSITION	Brass
CONNECTIONS	1/2" NPT

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	Ajustement de 3/4 po
DIMENSIONS BRIDE	2-1/2 po x 2-1/2 po x 3/8 po
COMPOSITION	Laiton
CONNEXIONS	1/2 po NPT

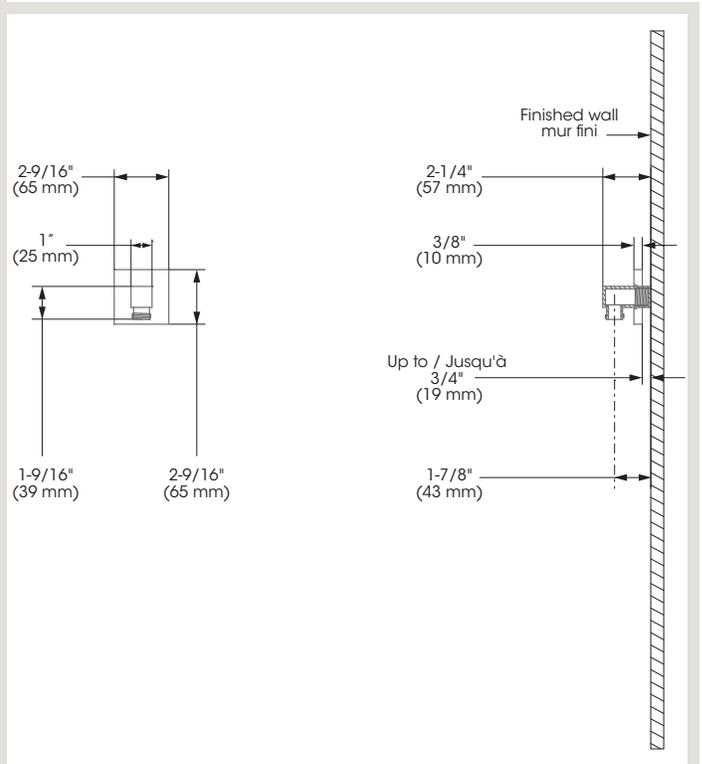

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.



Shower arm – Bras de douche

Straight shower arm

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	Ceiling-mount installation
SHOWER ARM DIMENSIONS	8"
FLANGE DIMENSIONS	1-7/8" x 1-7/8"
COMPOSITION	Brass
CONNECTIONS	1/2" NPT

Bras de douche droit

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	Installation au plafond
DIMENSIONS BRAS DE DOUCHE	8 po
DIMENSIONS BRIDE	1-7/8 po x 1-7/8 po
COMPOSITION	Laiton
CONNEXIONS	1/2 po NPT

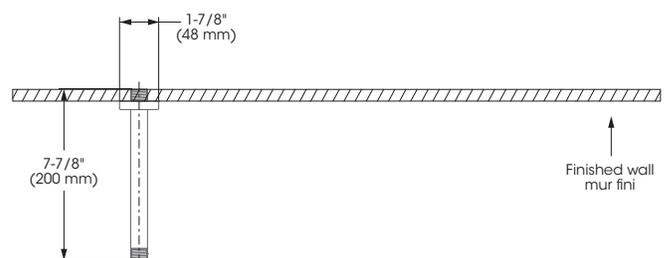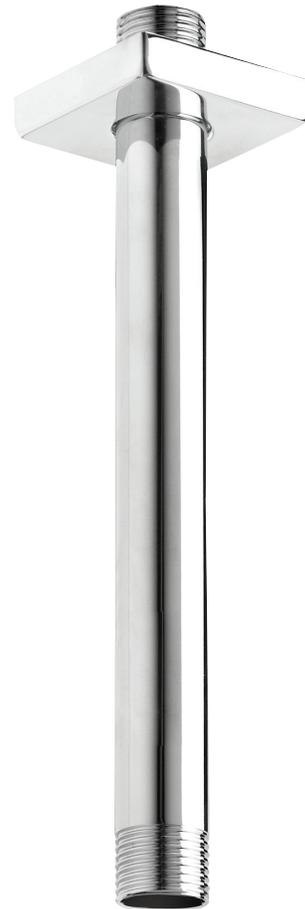

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.


Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Style: **ELEMENT**

Shower head – Pomme de douche

FINISH	Polished chrome
TYPE OF JETS	Rain shower
NUMBER OF POSITIONS	1
MAXIMUM FLOW RATE	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
SHOWER HEAD DIMENSIONS	8" x 8"
COMPOSITION	Metal and polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Easy-to-clean soft nozzles

FINI	Chrome poli
TYPE DE JETS	Effet de pluie
NOMBRE DE POSITIONS	1
DÉBIT MAXIMAL	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
DIMENSIONS POMME DE DOUCHE	8 po x 8 po
COMPOSITION	Métal et polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Buses souples faciles à nettoyer

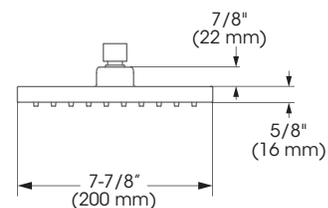

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.