

Style: **QUADRATO**

Shower faucet with thermostatic diverter valve, hand shower sliding bar and shower head
 Robinet pour douche avec valve thermostatique / déviatrice, douche à main sur glissière et pomme de douche



Composition		No
Thermostatic diverter valve	Valve thermostatique / déviatrice	QUA98TSCP
Sliding bar kit with flexible hose	Ensemble de barre à glissière et boyau	B90-430
Hand shower	Douche à main	FCSPS2026
Water supply elbow	Coude d'alimentation	B92-003
Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche	FCDEC0003
Shower head	Pomme de douche	FCSPS3024

SPECKIT-QUA140TSCP_v171121



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
 Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélangier follows cUPC certification standards for shower components.
 Bélangier respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960 - Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960

Style: **QUADRATO**

Thermostatic Diverter Valve
Valve thermostatique / déviatrice

Features

- Maximum flow of 24 L/min (6.4 gpm) at 60 psi
- Adjustable temperature limiting device
- 38°C temperature indicator on trim plate
- Temperature adjustable from 34° to 38°C by handle and from 39° to 43°C by pressing security button
- Automatic flow shut off when cold water supply is interrupted
- Separate flow and temperature controls
- Two-way diverter with OFF position
- Built-in check valves
- Solid brass body
- ½" NPT / copper connections

Diverter

- Ceramic (FCCARD002)

Cartridge

- Thermostatic (FCCART002)

Finish

- Polished chrome



Caractéristiques

- Débit maximal de 24 L/min (6.4 gpm) à 60 psi
- Limiteur de température ajustable
- Indicateur de température à 38°C sur la plaque de finition
- Température ajustable de 34 à 38°C par la poignée et de 39 à 43°C en maintenant la butée de sécurité
- Fermeture automatique du débit si l'alimentation d'eau froide est interrompue
- Contrôles de volume et de température indépendants
- Inverseur à deux voies avec position d'arrêt
- Soupapes anti-retour intégrées
- Corps en laiton massif
- Raccordements ½ pouce NPT / cuivre

Inverseur

- Céramique (FCCARD002)


Cartouche

- Thermostatique (FCCART002)

Fini

- Chrome poli

Included:
Inclus :

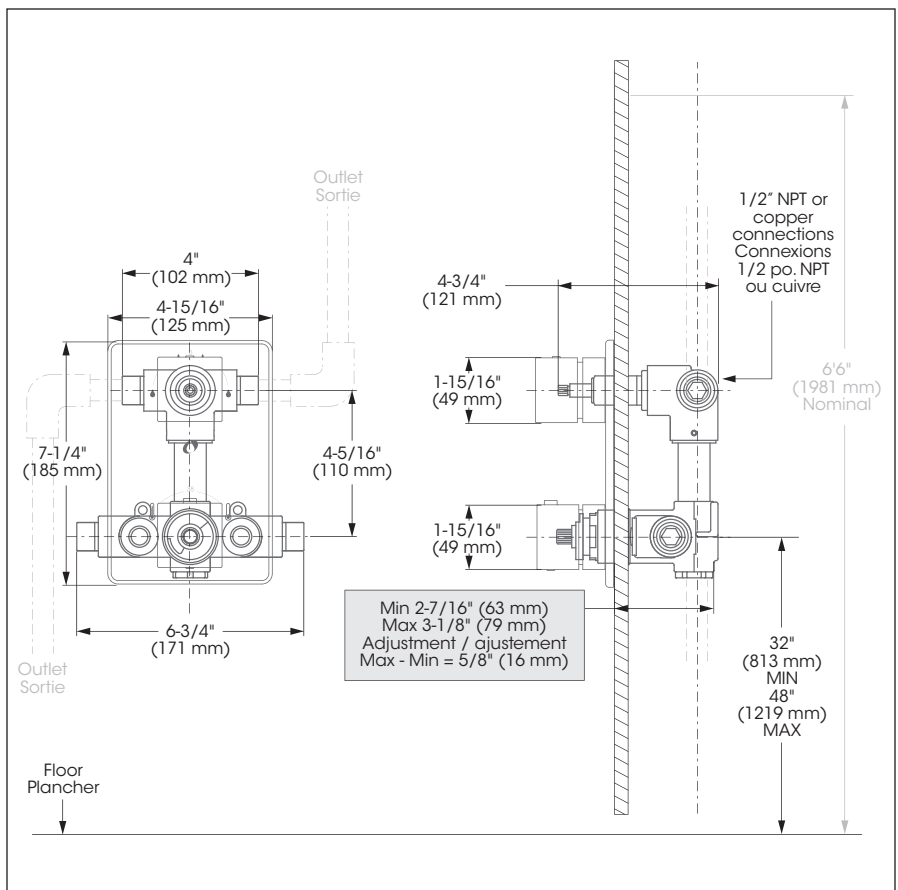


This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

Style: **QUADRATO**

Thermostatic Diverter Valve
Valve thermostatique / déviatrice

No	Description	Part Pièce	
1	Thermostatic handle kit	Ensemble de poignée pour valve thermostatique	FCKTS2079
2	Diverter handle kit	Ensemble de poignée pour inverseur thermostatique	FCKTS2080
3	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	FCDEC7025
4	Allen screw	Vis Allen	923001
5	Thermostatic cartridge	Cartouche thermostatique	FCCART002
6	2-way diverter	Inverseur à deux voies	FCCARD002
7	Check valve	Soupape anti-retour	FCVALA013
8	Temperature limiter	Limiteur de température	FCCARL004

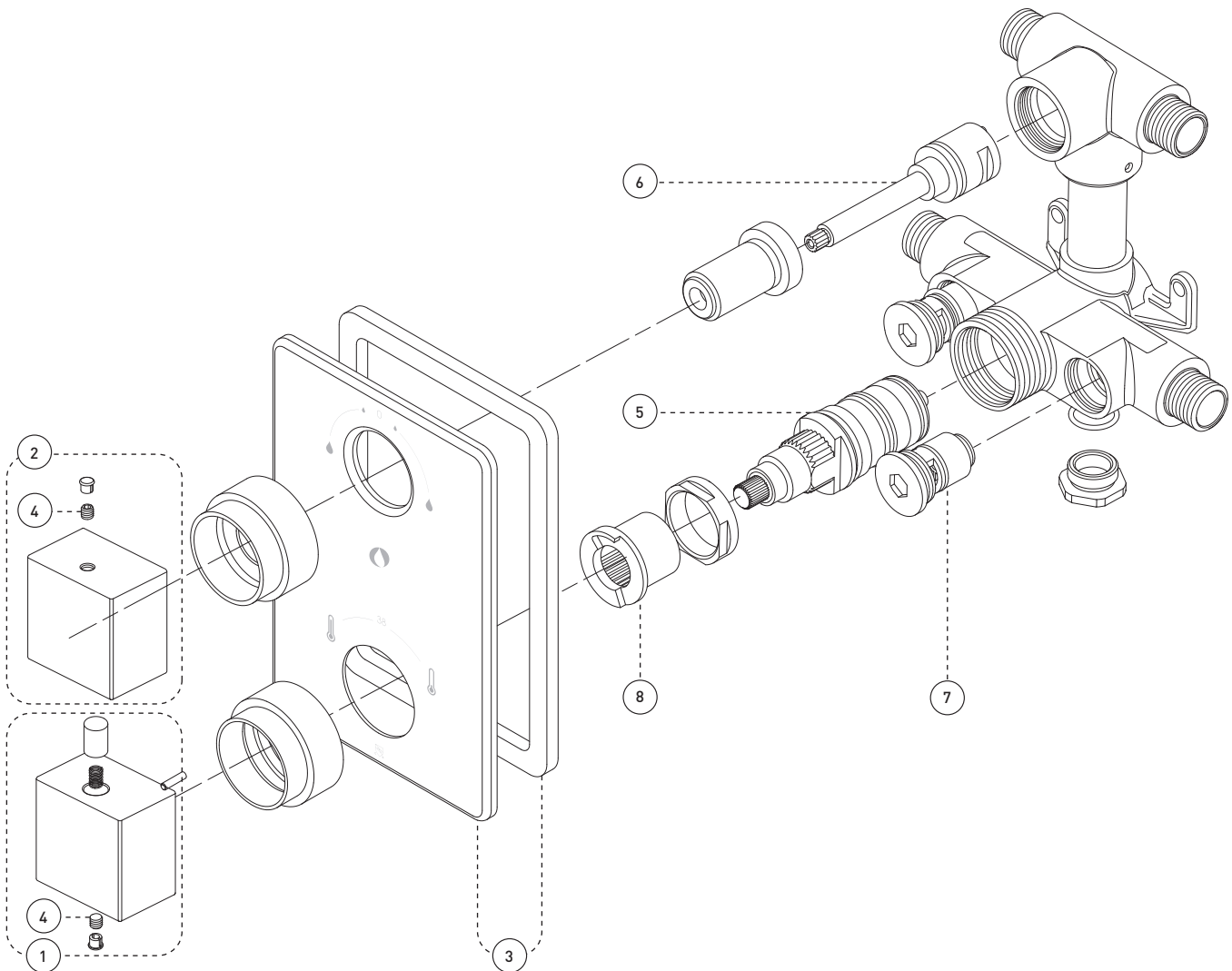

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960

Style: **ACCESS**

Sliding bar kit with flexible hose
Ensemble de barre à glissière et boyau

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	30" (762 mm) c/c
TRAVEL	26"
HOSE DIMENSION	69"
COMPOSITION	Metal and polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Built-in check valves Flexible hose Washers included Adjustable hand shower holder

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	À entraxe de 30 pouces (762 mm) c/c
COURSE	26 po
DIMENSION BOYAU	69 po
COMPOSITION	Métal et polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Soupapes anti-retour intégrées Boyau Rondelles incluses Support pour douche à main ajustable





This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélangier follows cUPC certification standards for shower components.
Bélangier respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.



No	Description		Part Pièce
1	Flexible hose	Boyau	96179
2	Hand shower holder	Support pour douche à main	B93-400

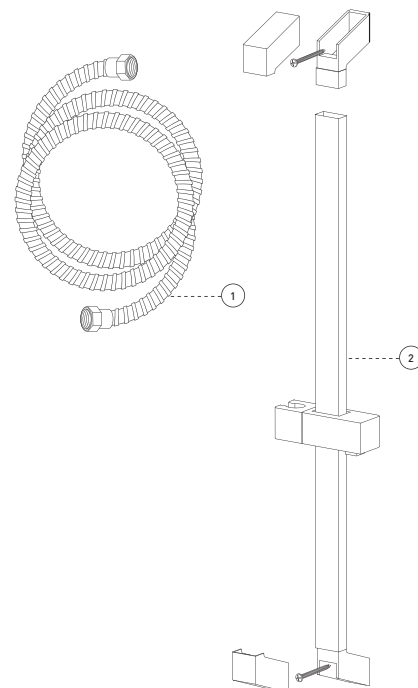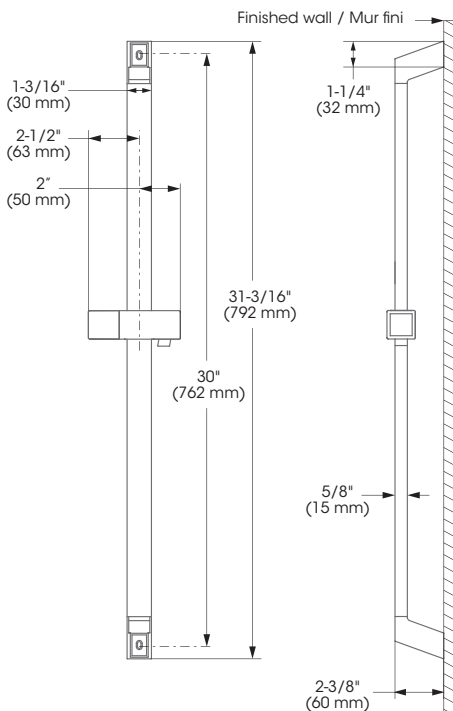


Style: **ELEMENT**

Hand shower – Douche à main

FINISH	Polished chrome
TYPE OF JETS	Spray
NUMBER OF POSITIONS	1
MAXIMUM FLOW RATE	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
HAND SHOWER DIMENSIONS	8-3/4" x 8-3/4"
COMPOSITION	Polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Easy-to-clean soft nozzles Built-in check valves

FINI	Chrome poli
TYPE DE JETS	Diffus
NOMBRE DE POSITIONS	1
DÉBIT MAXIMAL	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
DIMENSIONS DOUCHE À MAIN	3-3/4 po x 8-3/4 po
COMPOSITION	Polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Buses souples faciles à nettoyer Soupapes anti-retour intégrées

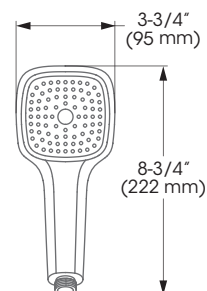

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.


Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Style: **ACCESS**

Water supply elbow – Coude d'alimentation

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	3/4" adjustment
FLANGE DIMENSIONS	2-1/2" x 2-1/2" x 3/8"
COMPOSITION	Brass
CONNECTIONS	1/2" NPT

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	3/4" adjustment
FLANGE DIMENSIONS	2-1/2" x 2-1/2" x 3/8"
COMPOSITION	Brass
CONNECTIONS	1/2" NPT

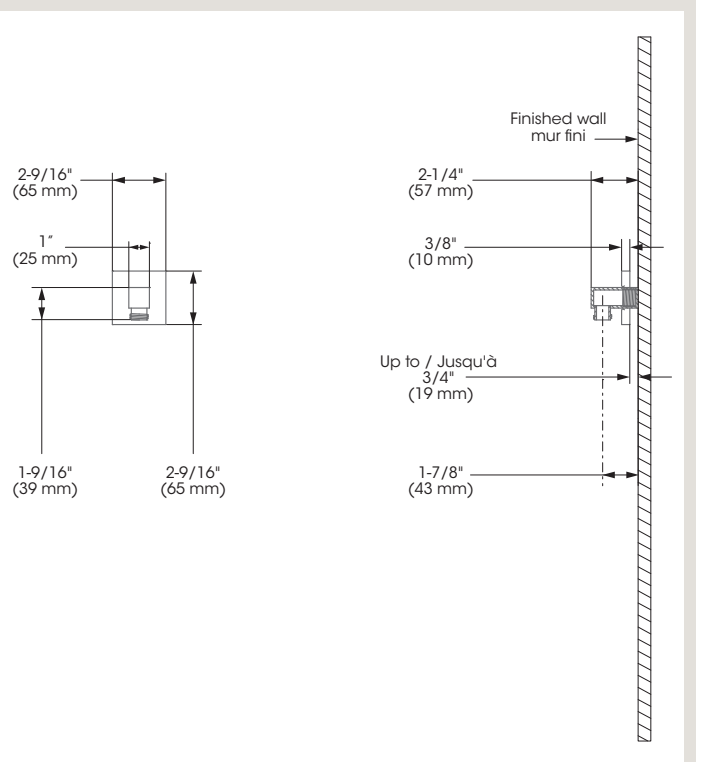

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Style: **ACCESS**


Shower arm – Bras de douche

90° shower arm

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	Wall-mount installation
SHOWER ARM DIMENSIONS	16"
FLANGE DIMENSIONS	2-9/16" x 2-9/16"
COMPOSITION	Brass
CONNECTIONS	1/2" NPT

Bras de douche à 90°

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	Installation murale
DIMENSIONS BRAS DE DOUCHE	16 po
DIMENSIONS BRIDE	2-9/16 po x 2-9/16 po
COMPOSITION	Laiton
CONNEXIONS	1/2 po NPT

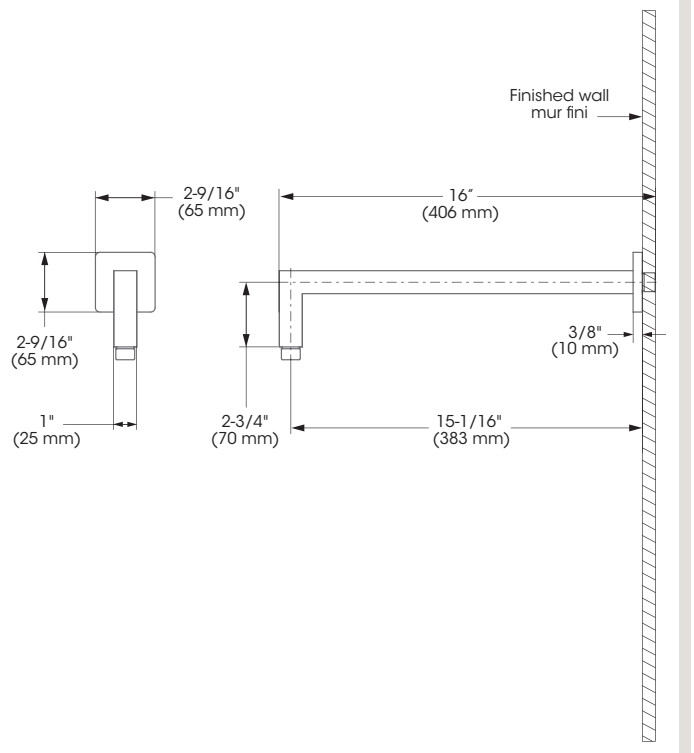

SPECFCDEC0003_v141202



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.


Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Style: **ELEMENT**

Shower head – Pomme de douche

FINISH	Polished chrome
TYPE OF JETS	Rain shower
NUMBER OF POSITIONS	1
MAXIMUM FLOW RATE	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
SHOWER HEAD DIMENSIONS	8" x 8"
COMPOSITION	Metal and polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Easy-to-clean soft nozzles

FINI	Chrome poli
TYPE DE JETS	Effet de pluie
NOMBRE DE POSITIONS	1
DÉBIT MAXIMAL	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
DIMENSIONS POMME DE DOUCHE	8 po x 8 po
COMPOSITION	Métal et polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Buses souples faciles à nettoyer

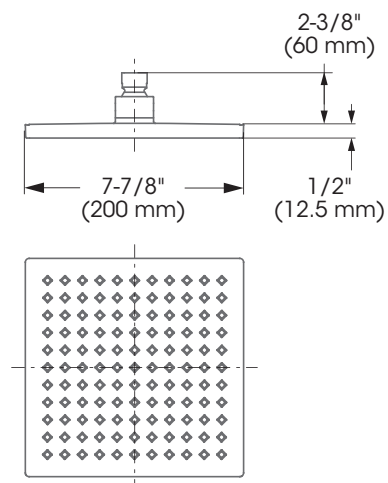

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.