



Customer Service

Service à la clientèle

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Lundi au vendredi :
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: **1-800-361-5960**

Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape



Ruban d'étanchéité pour joints filetés **



** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetés.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same. / Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

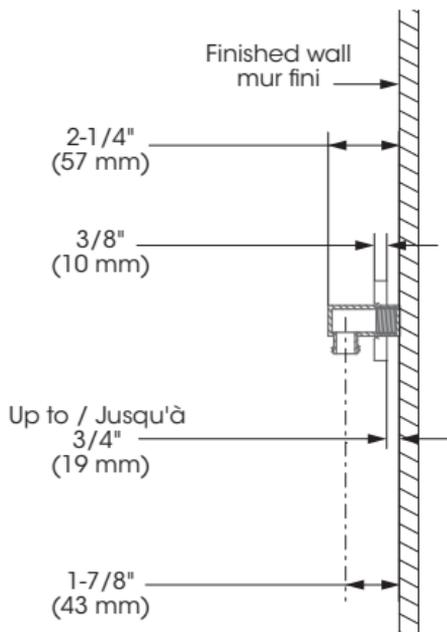
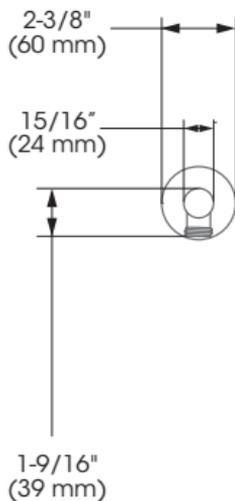


IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation.


Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation.

Installation steps - Étapes d'installation

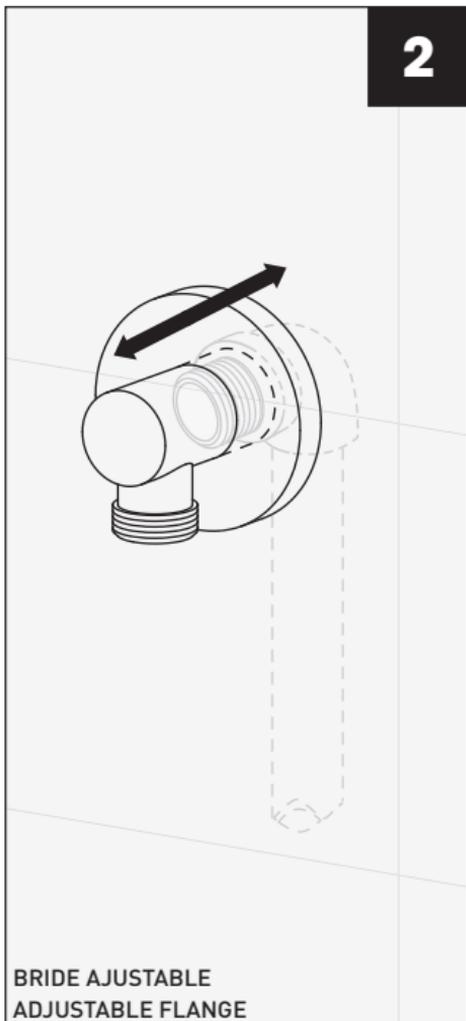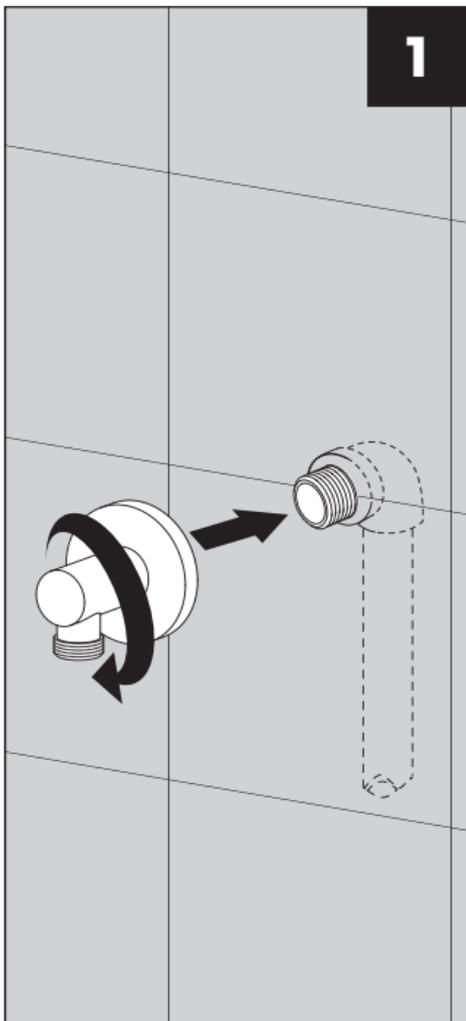

B90-530 :

No	Description	Part Pièce
1	Flexible hose Boyau	96179

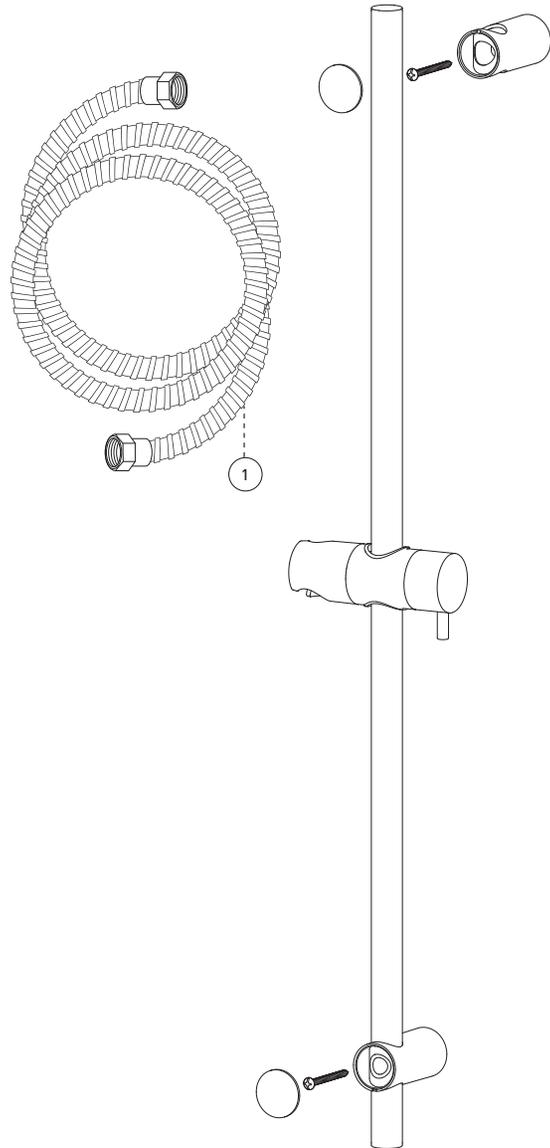

SLIDING BAR KIT WITH FLEXIBLE HOSE
ENSEMBLE DE BARRE À GLISSIÈRE ET BOYAU

H₂flo[®]

par
by **belanger**

B90-530

www.h2flo.ca



Customer Service	Service à la clientèle
------------------	------------------------

Monday to Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.	Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960	Fax: 1-888-533-8313

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




IMPORTANT

The slide bar is not to be used as a grab bar or for support. It is intended for holding a handshower only. **WE DENY ALL LIABILITY RELATED TO ANY ACCIDENT, INCIDENT OR BREAKAGE FOLLOWING ANY USAGE IN BREACH OF THIS WARNING.**

La barre à glissière ne doit en aucun cas être utilisée comme barre d'appui. Elle a été conçue pour supporter une douche à main. **NOUS NOUS DÉGAGEONS DE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR QUELQUE ACCIDENT, INCIDENT OU BRIS OCCASIONNÉ SUITE À UN USAGE QUI NE TIENT PAS COMPTE DE CET AVIS.**

Technical drawing - Dessin technique

B90-530

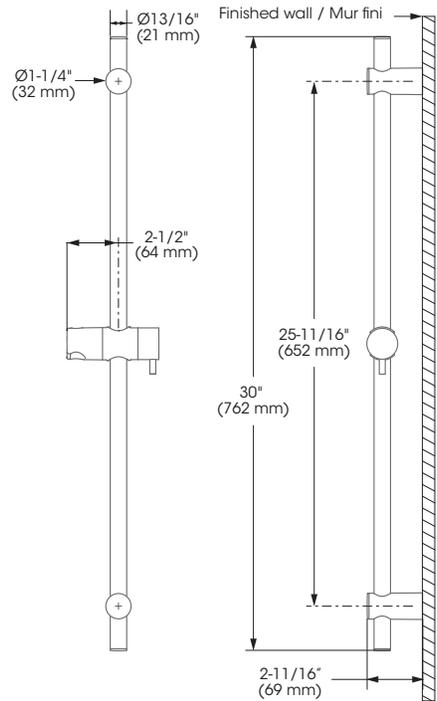

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



* Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

Installation steps - Étapes d'installation

1

DRILL THROUGH LOWER WALL ON POINT "A"
PERCER LA PARTIE INFÉRIEURE DU MUR AU POINT DE PERÇAGE "A"

2

MEASURE AND DRILL THROUGH UPPER WALL ON POINT "B"
MESURER ET PERCER LA PARTIE SUPÉRIEURE DU MUR AU POINT DE PERÇAGE "B"

$25-11/16"$ (652 MM)

3

SCREW THE BRACKET ONTO POINT "B"
VISSER LE SUPPORT AU POINT DE PERÇAGE "B"

4

$\varnothing 3/16"$ (5 MM)

$\varnothing 7/16"$ (11 MM)

5

6

7


ADJUST THE BRACKET HOLE TO POINT "A"
AJUSTER LE TROU DU SUPPORT AVEC LE POINT DE PERÇAGE "A"

TIGHTEN THE SCREW IN POINT "A"
VISSER LA VIS DANS LE POINT DE PERÇAGE "A"

8

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

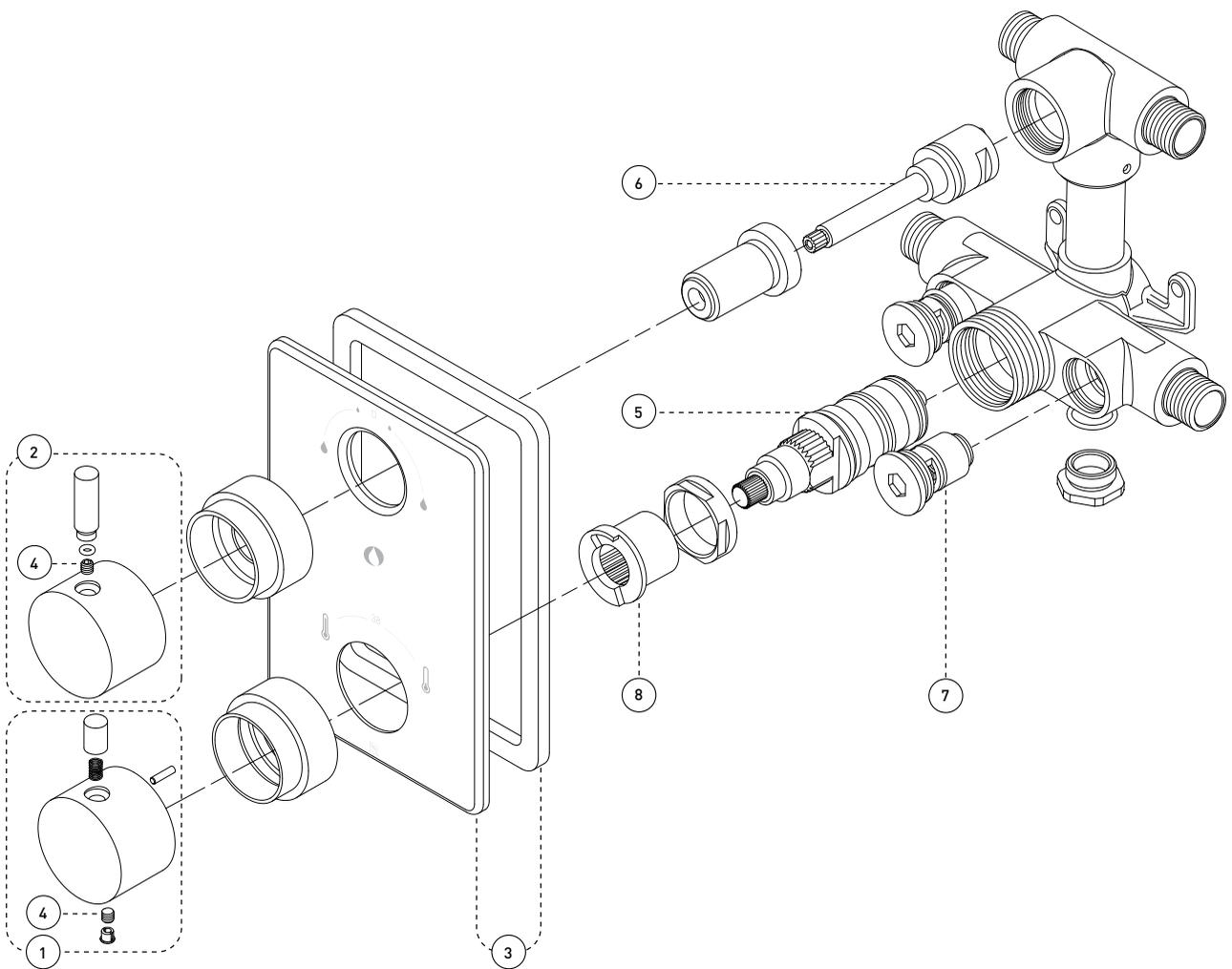

No	Description		Part Pièce
1	Thermostatic handle kit	Ensemble de poignée pour valve thermostatique	FCKTS2040
2	Diverter handle kit	Ensemble de poignée pour inverseur thermostatique	FCKTS2041
3	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	FCDEC7025
4	Allen screw	Vis Allen	923001
5	Thermostatic cartridge	Cartouche thermostatique	FCCART002
6	2-way diverter	Inverseur à deux voies	FCCARD002
7	Check valve	Soupape anti-retour	FCVALA013
8	Temperature limiter	Limiteur de température	FCCARL004

THERMOSTATIC DIVERTER VALVE
VALVE THERMOSTATIQUE / DÉVIATRICE

essentialStyle UNI98TSCP

par **belanger**

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
essentialfaucet.com



Customer Service | **Service à la clientèle**

Monday to Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T. | Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: **1-800-361-5960** Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
Rinse the product with clear water. Dry the product with a soft cloth.	Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.
DO NOT: Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.	À NE PAS FAIRE: Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IBUNI98TSCP_v1.60318




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

UNI98TSCP

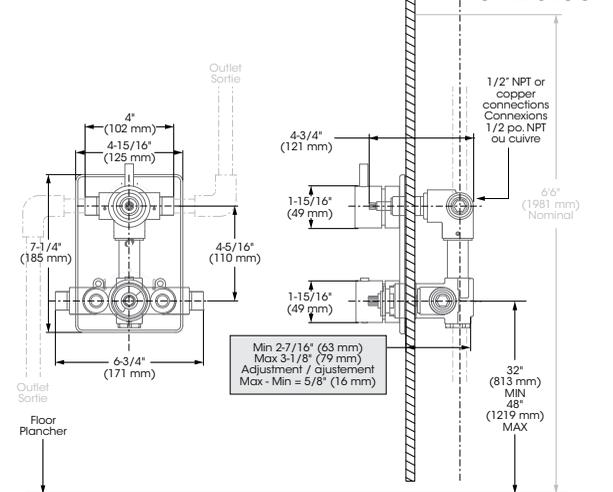

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

- Thread seal tape / Ruban d'étanchéité pour joints filetés**
 Included / Inclus: Wrench, Allen key, Screwdriver, Silicone.

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
 Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

WATER TIGHTNESS ADVICE / CONSEIL D'ÉTANCHÉITÉ

It is recommended to apply a bead of silicone between the trim plate and the ceramic wall tiles to ensure water tightness.
 Nous recommandons d'appliquer un joint de silicone entre la plaque de finition et le mur de céramique afin de garantir l'étanchéité de l'installation.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.
 Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

OFF / FERMÉ

1

2

DRILLING GUIDE / GABARIT DE PERÇAGE

3

3-15/16" (100 mm)

4

CALIBRATE THE TEMPERATURE BEFORE INSTALLING THE HANDLES / CALIBRER LA TEMPÉRATURE AVANT D'INSTALLER LES POIGNÉES

5

6

ON / OUVERT

Temperature calibration / Calibration de la température

During the installation - Pendant l'installation

The valve has a security button at 38°C, however the temperature can be adjusted to a maximum of 43°C.

La valve possède une butée de sécurité à 38°C mais la température peut être ajustée jusqu'à un maximum de 43°C.

- Before securing the temperature handle, align the black lines on the cartridge body and the spindle; this calibrates the cartridge.
- Place the temperature handle on the cartridge, aligning the button with the "38°C" marking on the plate.

1

SPINDLE / ARBRE

2

Recalibration

- Remove the temperature handle from the cartridge by loosening the Allen screw.
- Turn water on and measure its temperature using a thermometer. If it is below 38°C, turn the spindle slightly counterclockwise. If the temperature is above 38°C, turn the spindle slightly clockwise, until you reach 38°C.
- Place the temperature handle back on the spindle aligning the button with the "38°C" marking on the plate.

1

2

38°C

3