

Style: **UNIVERSAL**

Shower faucet with thermostatic diverter valve, hand shower sliding bar and shower head  
 Robinet pour douche avec valve thermostatique / déviatrice, douche à main sur glissière et pomme de douche



Composition		No
Thermostatic diverter valve	Valve thermostatique / déviatrice	UNI98TSCP
Sliding bar	Barre à glissière	B90-530
Hand shower	Douche à main	FCSPS2025
Water supply elbow	Coude d'alimentation	B92-002
Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche	BRRD14-1
Shower head	Pomme de douche	FCSPS3011

SPECKIT-UNI140TSCP\_v171121



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.  
 Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.  
 Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960 - Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960

Style: **UNIVERSAL**

Thermostatic Diverter Valve  
Valve thermostatique / déviateur

**Features**

- Maximum flow of 24 L/min (6.4 gpm) at 60 psi
- Adjustable temperature limiting device
- 38°C temperature indicator on trim plate
- Temperature adjustable from 34° to 38°C by handle and from 39° to 43°C by pressing security button
- Automatic flow shut off when cold water supply is interrupted
- Separate flow and temperature controls
- Two-way diverter with OFF position
- Built-in check valves
- Solid brass body
- ½" NPT/copper connections

**Diverter**

- Ceramic (FCCARD002)

**Cartridge**

- Thermostatic (FCCART002)

**Finish**

- Polished chrome



**Caractéristiques**

- Débit maximal de 24 L/min (6,4 gpm) à 60 psi
- Limiteur de température ajustable
- Indicateur de température à 38°C sur la plaque de finition
- Température ajustable de 34 à 38°C par la poignée et de 39 à 43°C en maintenant la butée de sécurité
- Fermeture automatique du débit si l'alimentation d'eau froide est interrompue
- Contrôles de volume et de température indépendants
- Inverseur à deux voies avec position d'arrêt
- Soupapes anti-retour intégrées
- Corps en laiton massif
- Raccordements ½ pouce NPT / cuivre

**Inverseur**


- Céramique (FCCARD002)

**Cartouche**

- Thermostatique (FCCART002)

**Fini**

- Chrome poli

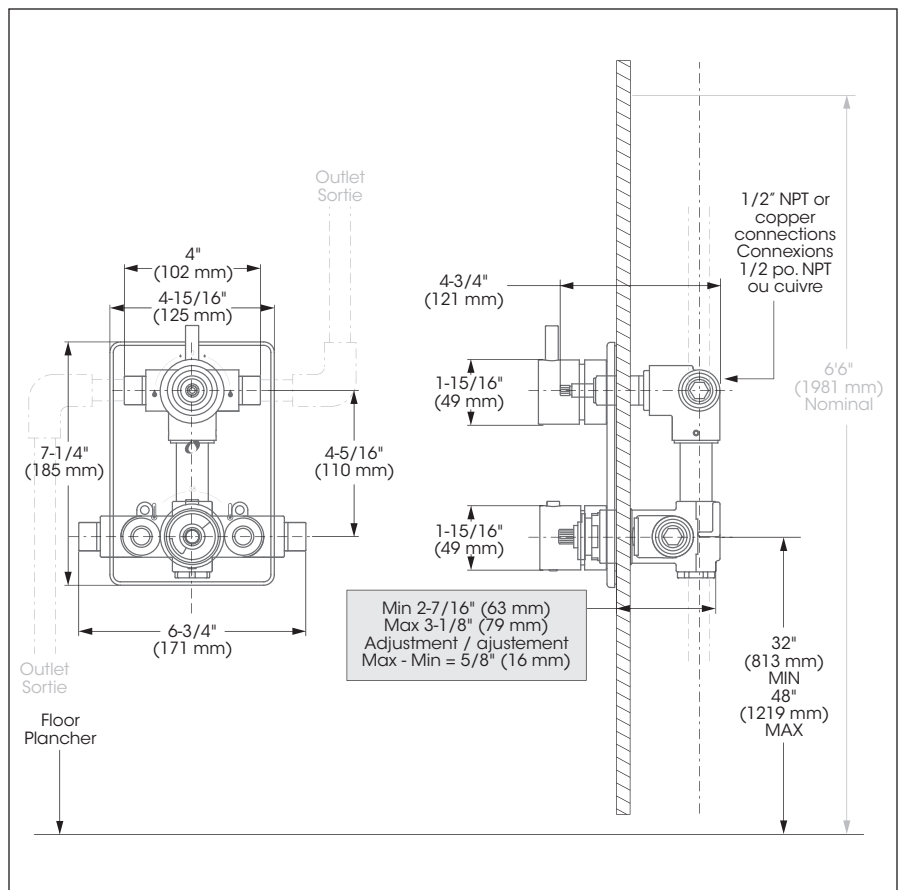


This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

Style: **UNIVERSAL**

Thermostatic Diverter Valve  
Valve thermostatique / déviateur

No	Description		Part Pièce
1	Thermostatic handle kit	Ensemble de poignée pour valve thermostatique	FCKTS2078
2	Diverter handle kit	Ensemble de poignée pour inverseur thermostatique	FCKTS2041
3	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	FCDEC7025
4	Allen screw	Vis Allen	923001
5	Thermostatic cartridge	Cartouche thermostatique	FCCART002
6	2-way diverter	Inverseur à deux voies	FCCARD002
7	Check valve	Soupape anti-retour	FCVALA013
8	Temperature limiter	Limiteur de température	FCCARL004

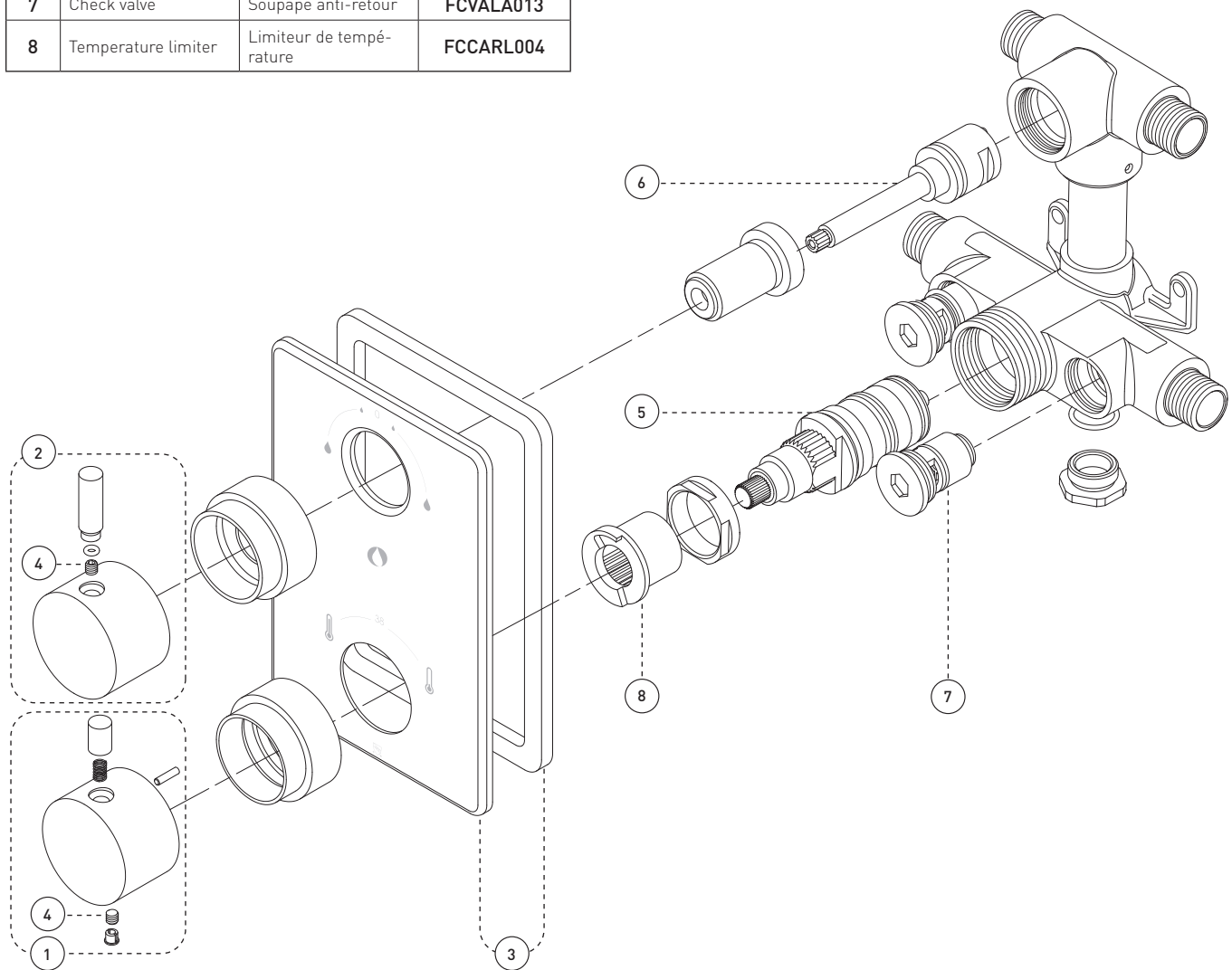

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960

## Style: **ACCESS**

*Sliding bar kit with flexible hose*  
*Ensemble de barre à glissière et boyau*

<b>FINISH</b>	Polished chrome
<b>INSTALLATION</b>	25-11/16" (652 mm) c/c
<b>TRAVEL</b>	24"
<b>HOSE DIMENSION</b>	69"
<b>COMPOSITION</b>	Metal and polymer
<b>CONNECTIONS</b>	1/2" IPS
<b>SPECIFICATIONS</b>	Built-in check valves Flexible hose Washers included Adjustable hand shower holder

<b>FINI</b>	Chrome poli
<b>INSTALLATION</b>	À entraxe de 25-11/16 pouces (652 mm) c/c
<b>COURSE</b>	24 po
<b>DIMENSION BOYAU</b>	69 po
<b>COMPOSITION</b>	Métal et polymère
<b>CONNEXIONS</b>	1/2 po IPS
<b>SPÉCIFICITÉS</b>	Soupapes anti-retour intégrées Boyau Rondelles incluses Support pour douche à main ajustable





This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.  
Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélangier follows cUPC certification standards for shower components.  
Bélangier respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.



No	Description	Part Pièce	
1	Flexible hose	Boyau	96179
2	Hand shower holder	Support pour douche à main	B93-500

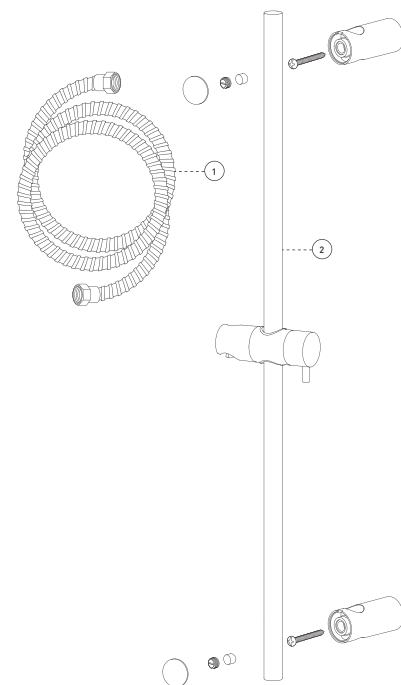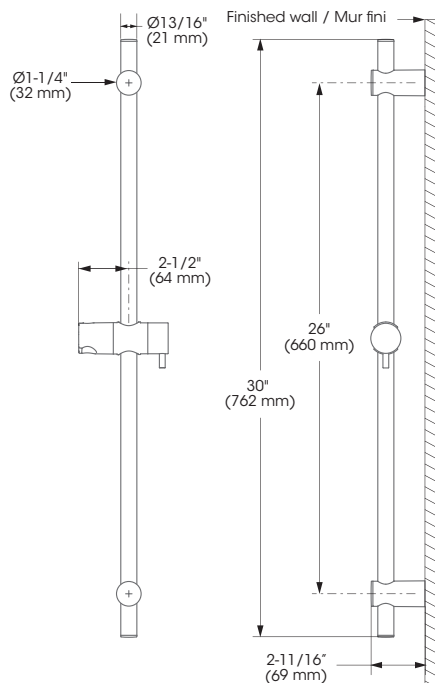


Style: **ELEMENT**

Hand shower – Douche à main

<b>FINISH</b>	Polished chrome
<b>TYPE OF JETS</b>	Spray
<b>NUMBER OF POSITIONS</b>	1
<b>MAXIMUM FLOW RATE</b>	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
<b>HAND SHOWER DIMENSIONS</b>	3-7/8" x 8-3/4"
<b>COMPOSITION</b>	Polymer
<b>CONNECTIONS</b>	1/2" IPS
<b>SPECIFICATIONS</b>	Easy-to-clean soft nozzles Built-in check valves

<b>FINI</b>	Chrome poli
<b>TYPE DE JETS</b>	Diffus
<b>NOMBRE DE POSITIONS</b>	1
<b>DÉBIT MAXIMAL</b>	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
<b>DIMENSIONS DOUCHE À MAIN</b>	3-7/8 po x 8-3/4 po
<b>COMPOSITION</b>	Polymère
<b>CONNEXIONS</b>	1/2 po IPS
<b>SPÉCIFICITÉS</b>	Buses souples faciles à nettoyer Soupapes anti-retour intégrées

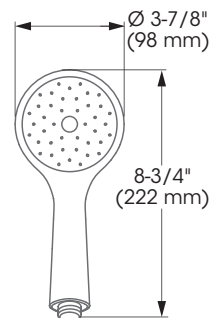

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.


Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Style: **ACCESS**

## Water supply elbow – Coude d'alimentation

<b>FINISH</b>	Polished chrome
<b>INSTALLATION</b>	3/4" adjustment
<b>FLANGE DIMENSIONS</b>	2-3/8" (diameter) x 3/8"
<b>COMPOSITION</b>	Brass
<b>CONNECTIONS</b>	1/2" NPT

<b>FINI</b>	Chrome poli
<b>INSTALLATION</b>	Ajustement de 3/4 po
<b>DIMENSIONS BRIDE</b>	2-3/8 po (diamètre) x 3/8 po
<b>COMPOSITION</b>	Laiton
<b>CONNEXIONS</b>	1/2 po NPT

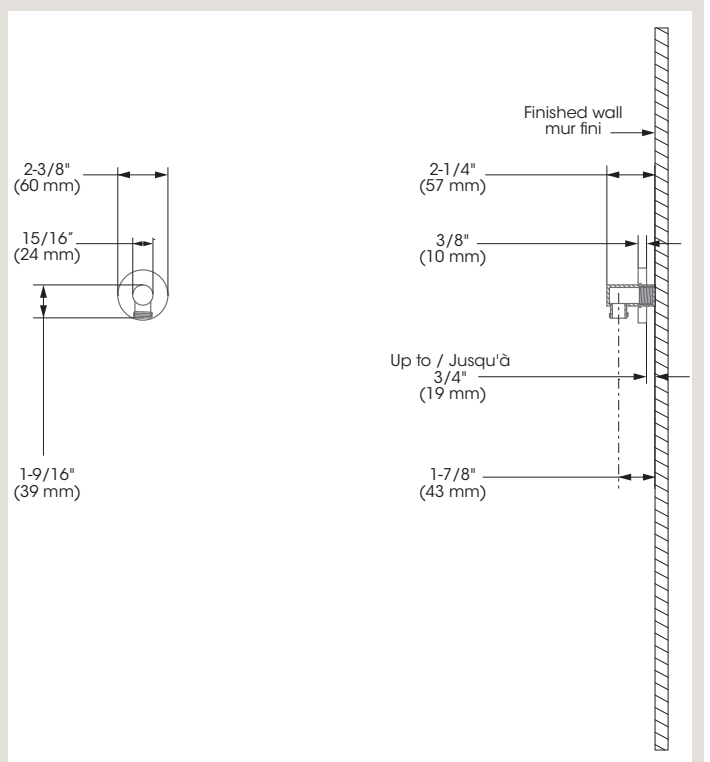

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.  
 Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.  
 Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

## Style: **ELEMENT**


## Shower arm – Bras de douche

### 90° shower arm

<b>FINISH</b>	Polished chrome
<b>INSTALLATION</b>	Wall-mount installation
<b>SHOWER ARM DIMENSIONS</b>	14-3/8"
<b>FLANGE DIMENSIONS</b>	2-3/8" (diameter)
<b>COMPOSITION</b>	Brass
<b>CONNECTIONS</b>	1/2" NPT

### Bras de douche à 90°

<b>FINI</b>	Chrome poli
<b>INSTALLATION</b>	Installation murale
<b>DIMENSIONS BRAS DE DOUCHE</b>	14-3/8 po
<b>DIMENSIONS BRIDE</b>	2-3/8 po (diamètre)
<b>COMPOSITION</b>	Laiton
<b>CONNEXIONS</b>	1/2 po NPT

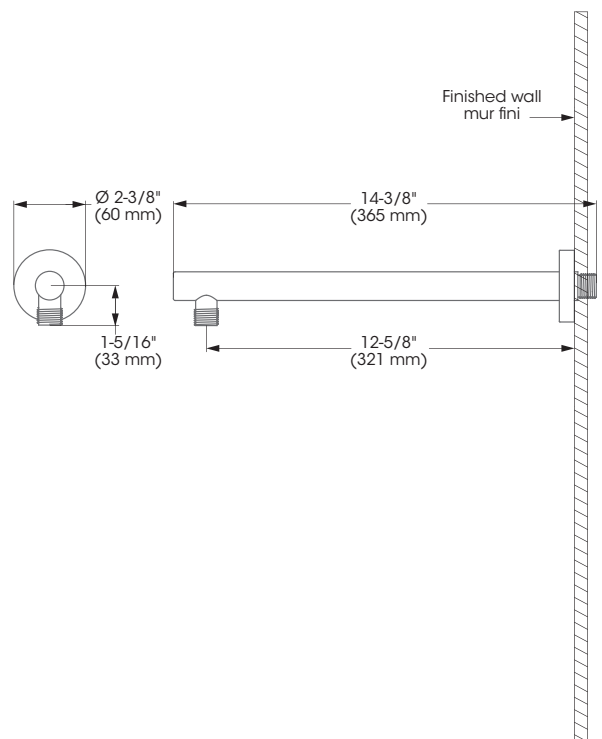

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.


Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Style: **ACCESS**

## Shower head – Pomme de douche

<b>FINISH</b>	Polished chrome
<b>TYPE OF JETS</b>	Rain shower
<b>NUMBER OF POSITIONS</b>	1
<b>MAXIMUM FLOW RATE</b>	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
<b>SHOWER HEAD DIMENSIONS</b>	10" (diameter)
<b>COMPOSITION</b>	Metal and polymer
<b>CONNECTIONS</b>	1/2" IPS
<b>SPECIFICATIONS</b>	Easy-to-clean soft nozzles

<b>FINI</b>	Chrome poli
<b>TYPE DE JETS</b>	Effet de pluie
<b>NOMBRE DE POSITIONS</b>	1
<b>DÉBIT MAXIMAL</b>	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
<b>DIMENSIONS POMME DE DOUCHE</b>	10 po (diamètre)
<b>COMPOSITION</b>	Métal et polymère
<b>CONNEXIONS</b>	1/2 po IPS
<b>SPÉCIFICITÉS</b>	Buses souples faciles à nettoyer

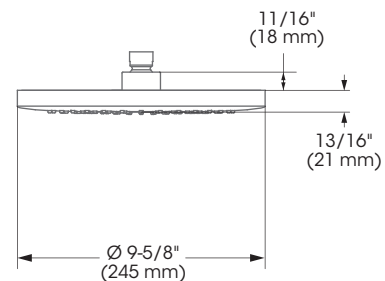

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.