

Style: **QUADRATO**

Floor Mount Bathtub Filler – Robinet autoportant pour baignoire

Features

- Temperature limiting device
- Bathtub spout:
 - Maximum flow of 23.4 L/min (6.2 gpm) at 60 psi
- Hand shower:
 - Easy-to-clean soft nozzles
 - 59" matte black PVC hose
 - Maximum flow of 6.8 L/min (1.8 gpm) at 80 psi (**ecologia**)
 - Adjustable angle hand shower holder
- Solid brass body
- 1/2" NPT connections with flexible stainless steel braided connectors

Diverter

- Ceramic (FCCARD003)

Cartridge

- Ceramic (FC9M6 + Temperature limiting device FCCARL9M6)

Finish

- Matte black



LEED[®]

Product meets
Calgreen requirements
Ce produit répond
aux exigences de Calgreen

Caractéristiques

- Limiteur de température
- Bec de baignoire :
 - Débit maximal de 23,4 L/min (6,2 gpm) à 60 psi
- Douche à main :
 - Buses souples faciles à nettoyer
 - Boyau de 59 pouces en PVC noir mat
 - Débit maximal de 6,8 L/min (1,8 gpm) à 80 psi (**ecologia**)
 - Support de douche à angle ajustable
- Corps en laiton massif
- Raccordements 1/2 pouce NPT avec connecteurs flexibles tressés en acier inoxydable

Inverseur


- Céramique (FCCARD003)

Cartouche

- Céramique (FC9M6 + Limiteur de température FCCARL9M6)

Fini

- Noir mat

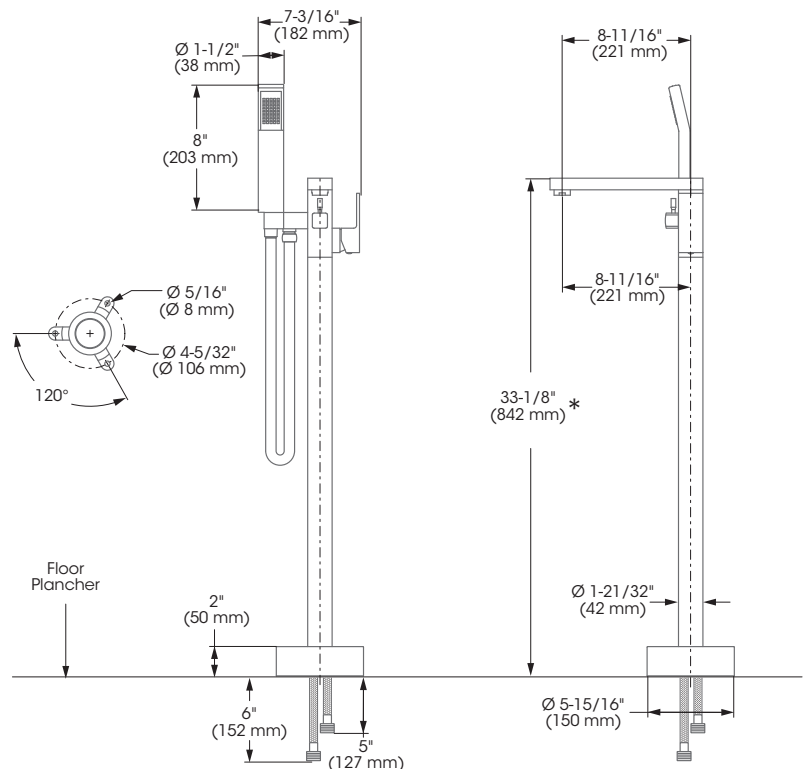


* The height can vary depending of the installation / La hauteur peut varier en fonction de l'installation

Style: **QUADRATO**

Floor Mount Bathtub Filler – Robinet autoportant pour baignoire

No	Description		Part Pièce
1	Spout kit	Ensemble du bec	N/A
2	Spout repair kit	Ensemble de réparation du bec	FCKTS9017
3	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M6
4	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2064MB
5	Base flange cover	Garniture de bride	FCDEC7043MB
6	Base flange	Bride de la base	FCOTH9018
7	Hose (PVC)	Boyau (PVC)	96179MB-P
8	Check valve (14mm)	Soupape anti-retour (14mm)	FC98244CV
9	Diverter handle	Poignée de l'inverseur	FCKTS2052MB
10	Diverter	Inverseur	FCCARD003
11	Aerator kit	Ensemble d'aérateur	FCAERA052MB
12	Washer (19mm x 9.5mm x 2.5mm)	Rondelle (19mm x 9.5mm x 2.5mm)	FCWAA1007
13	Check valve (15mm-1.8 gpm)	Soupape anti-retour (15mm-6,8 L/min)	FCVAL2003
14	Hand shower	Douche à main	FCSPS2003MB
15	Temperature limiting device	Limiteur de température	FCCARL9M6
16	Hand shower support	Support de douche à main	FCKTS5008MB
17	Retainer nut	Écrou	FCNUTC015

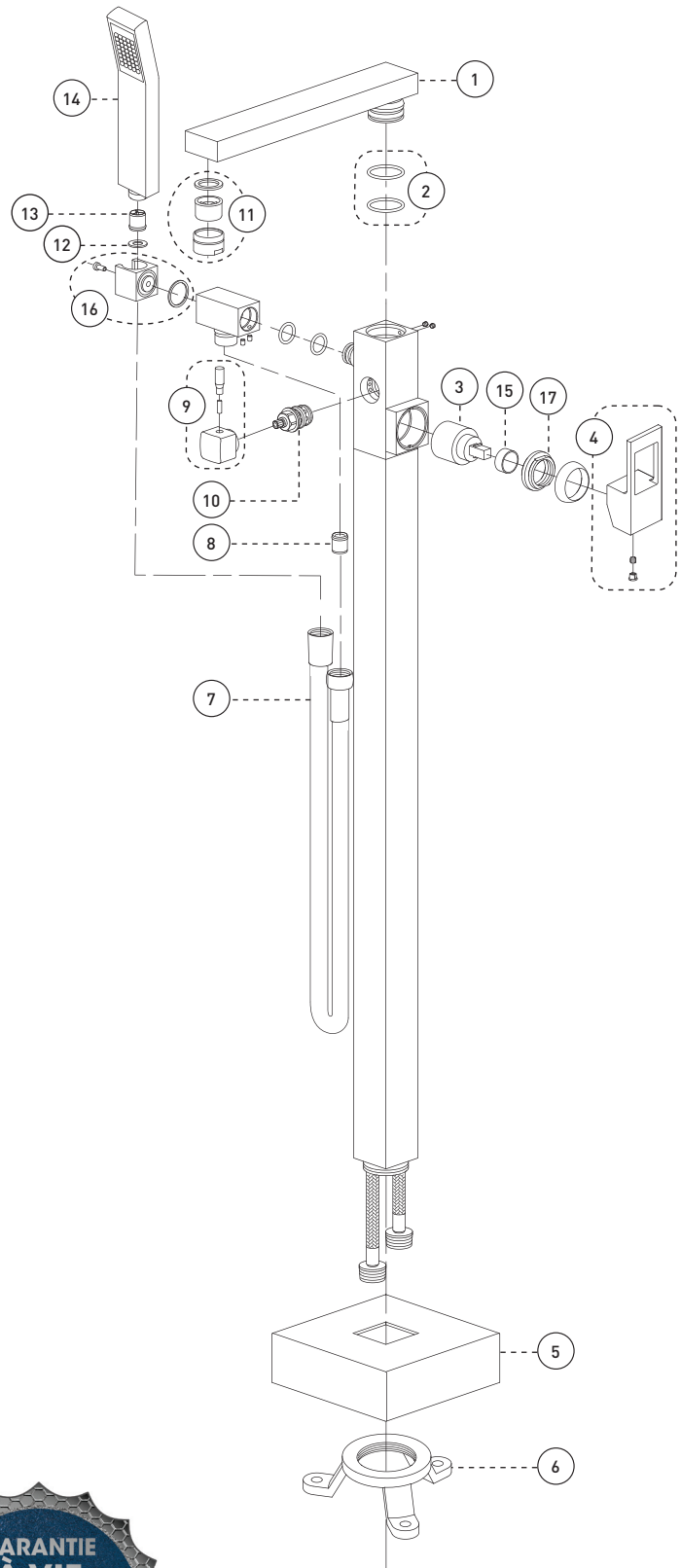

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960



This product is covered by a limited lifetime warranty. The matte black finish is covered by a 5 year warranty. For complete details visit: belanger-upt.com

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Le fini noir mat est couvert par une garantie de 5 ans. Pour tous les détails consultez : belanger-upt.com