

Style: **QUADRATO**

Bathtub / Shower Faucet with Pressure Balanced Valve -
Robinet pour baignoire / douche avec valve à pression équilibrée

Features

- Pressure balance built into the cartridge
- Maximum flow of 22.5 L/min (6 gpm) at 45 psi
- Adjustable temperature limiting device
- Built-in check-stop valves
- Slip-on bathtub spout with built-in diverter
- **Shower head:**
 - Swivel
 - Easy-to-clean soft nozzles
 - Maximum flow of 6.8 L/min (1.8 gpm) at 80 psi (**ecologia**)
- Solid brass body
- 1/2" NPT / copper connections

Cartridge

- Ceramic (FC9AC008C)

Finish

- Matte black



LEED[®]

Product meets
Calgreen requirements
Ce produit répond
aux exigences de Calgreen



Caractéristiques


- Pression équilibrée intégrée à la cartouche
- Débit maximal de 22.5 L/min (6 gpm) à 45 psi
- Limiteur de température ajustable
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
- Bec de baignoire de type Slip-on avec inverseur intégré
- **Pomme de douche :**
 - Pivotante
 - Buses souples faciles à nettoyer
 - Débit maximal de 6,8 L/min (1,8 gpm) à 80 psi (**ecologia**)
- Corps en laiton massif
- Raccordements 1/2 pouce NPT / cuivre

Cartouche

- Céramique (FC9AC008C)

Fini



- Noir mat

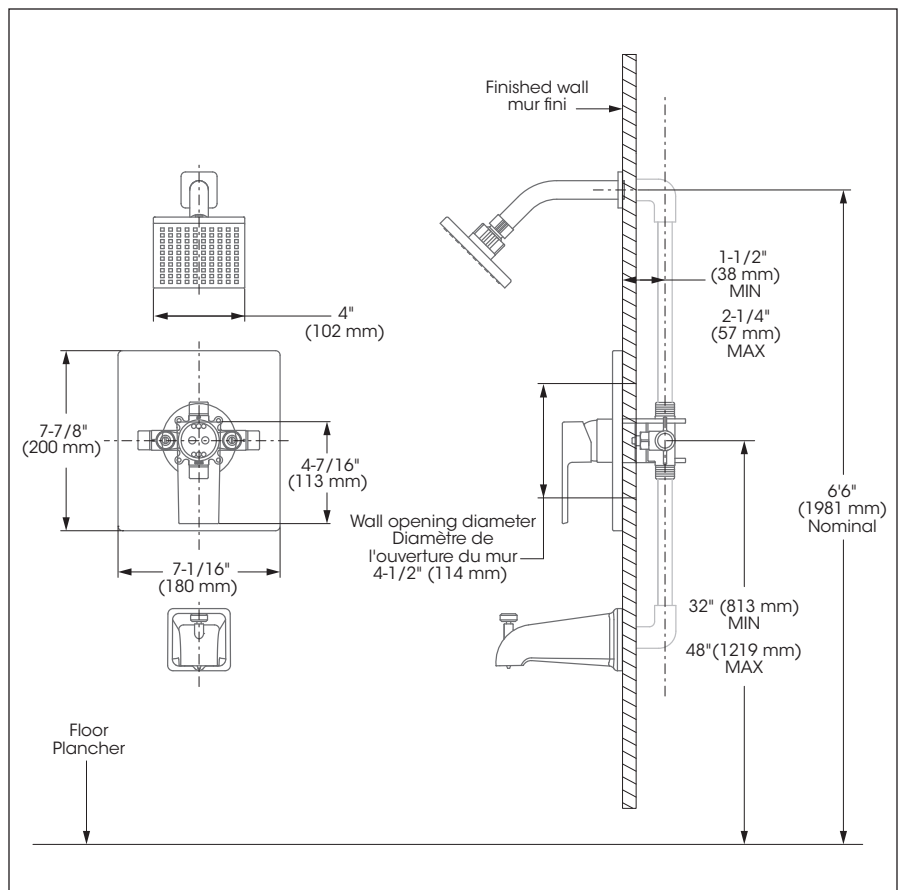

Style: **QUADRATO**

Bathtub / Shower Faucet with Pressure Balanced Valve -
Robinet pour baignoire / douche avec valve à pression équilibrée

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FKKTS2045MB
2	Allen screw	Vis Allen	923001
3	Trim Cap	Garniture d'écrou	FCDEC4007MB
4	Trim sleeve	Douille de finition	FCDEC5005MB
5	Plate screw	Vis de la plaque de finition	FC94680-7A
6	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	FCDEC7026MB
7	Threaded Sleeve	Douille filetée	N/A
8	Handle adapter	Adaptateur de poignée	9AC008CAP
9	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC008C
10	Check /stop valves kit	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour	FC9100005
11	Shower flange	Bride de douche	FCDEC3020MB
12	Shower arm	Bras de douche	B29-106MB
13	Shower head	Pomme de douche	FCSPS3005MB
14	Slip-on diverter spout	Bec inverseur de type "Slip-on"	FCSPS6010MB
15	Screw cover plate with o-ring	Cache-vis avec joint torique	FCDEC7028MB

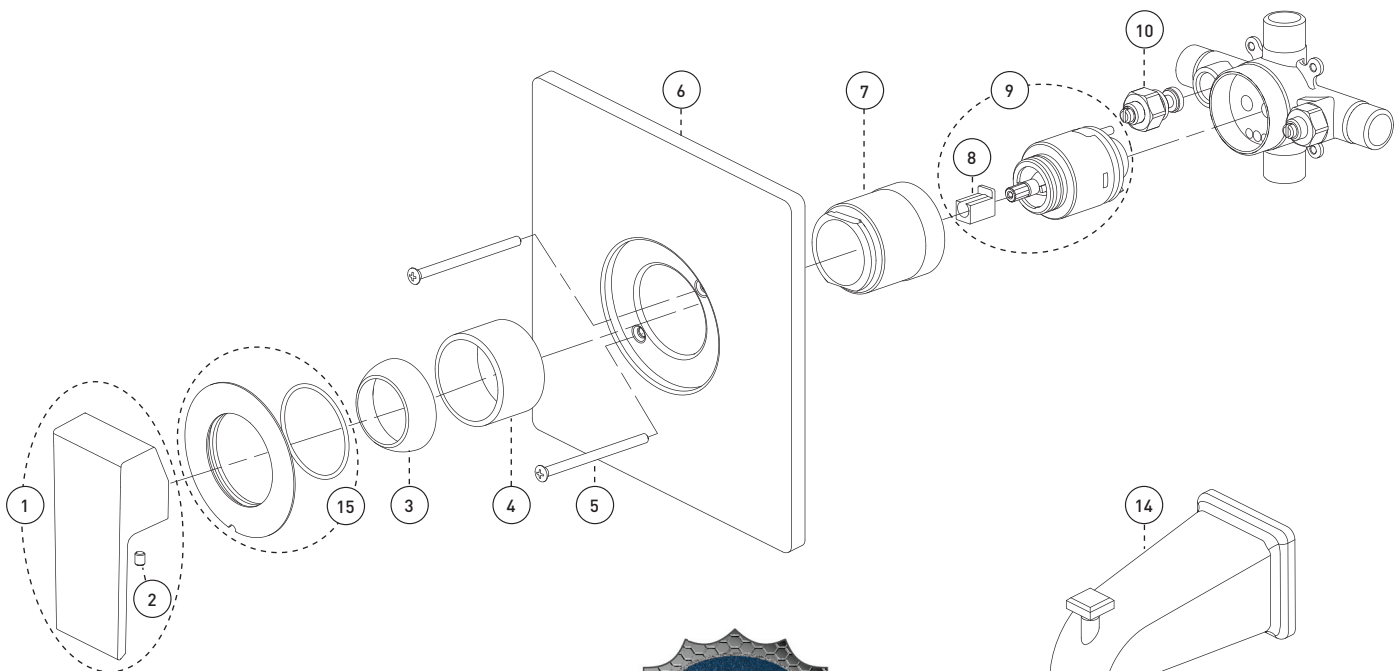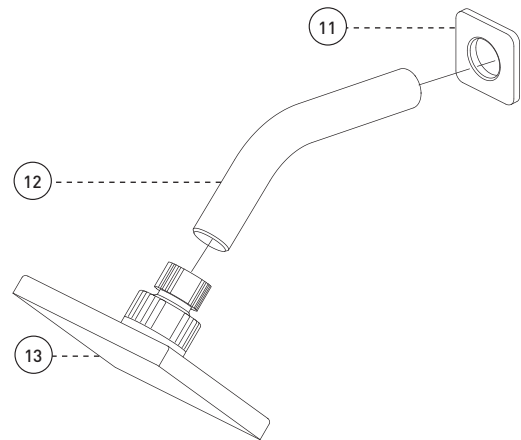

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960

This product is covered by a limited lifetime warranty. The matte black finish is covered by a 5 year warranty. For complete details visit: belanger-upt.com

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Le fini noir mat est couvert par une garantie de 5 ans. Pour tous les détails consultez : belanger-upt.com