

Lavatory Sink Faucet – Robinet pour lavabo

Features

- 11/16" (17 mm) adjustment
- Spout length of 7 5/16"
- Maximum flow of 4.5 L/min (1.2 gpm) at 60 psi (**ecologia**)
- Solid brass body
- Low-lead (less than 0.25%)
- 1/2" NPT connections

Cartridge

- Ceramic (FC9M6)


Finish

- Polished chrome



Product meets
Calgreen requirements

Ce produit répond
aux exigences de Calgreen

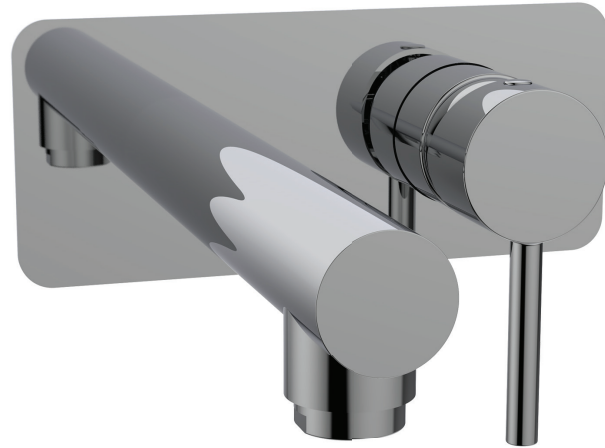

Caractéristiques


- Ajustement de 11/16 pouce (17 mm)
- Bec d'une longueur de 7 5/16 pouces
- Débit maximal de 4,5 L/min (1,2 gpm) à 60 psi (**ecologia**)
- Corps en laiton massif
- Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)
- Raccordements 1/2 pouce NPT

Cartouche

- Céramique (FC9M6)


Fini

- Chrome poli

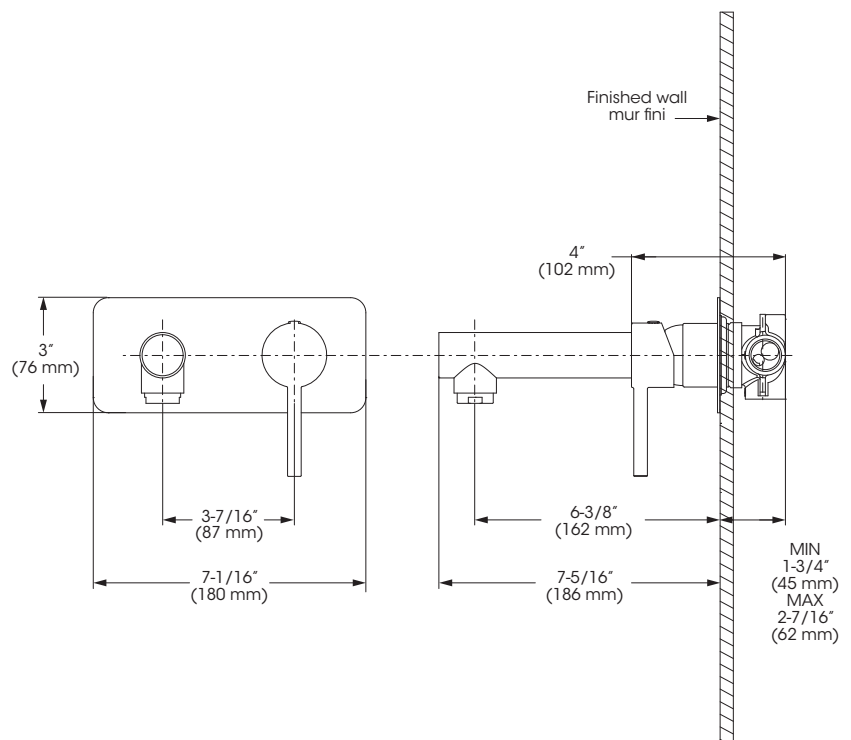

Lavatory Sink Faucet – Robinet pour lavabo

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2142
2	Allen screw	Vis Allen	923001
3	Cap	Capuchon	FCHDL4018
4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7040
5	Trim sleeve	Douille de finition	FCDEC5008
6	Face plate	Plaque de finition	FCDEC7106
7	Threaded sleeve	Douille filetée	N/A
8	Ceramic cartridge (35mm)	Cartouche céramique (35mm)	FC9M6
9	Spout connector kit	Ensemble de raccord du bec	FCKTS9050
10	O-ring (15mm x 2.5mm)	Joint torique (15mm x 2.5mm)	FCORA1033
11	Spout kit	Ensemble de bec	FCKTS1024
12	Aerator	Aérateur	FCAEA049
13	Spout screw	Vis du bec	FCSCR2002

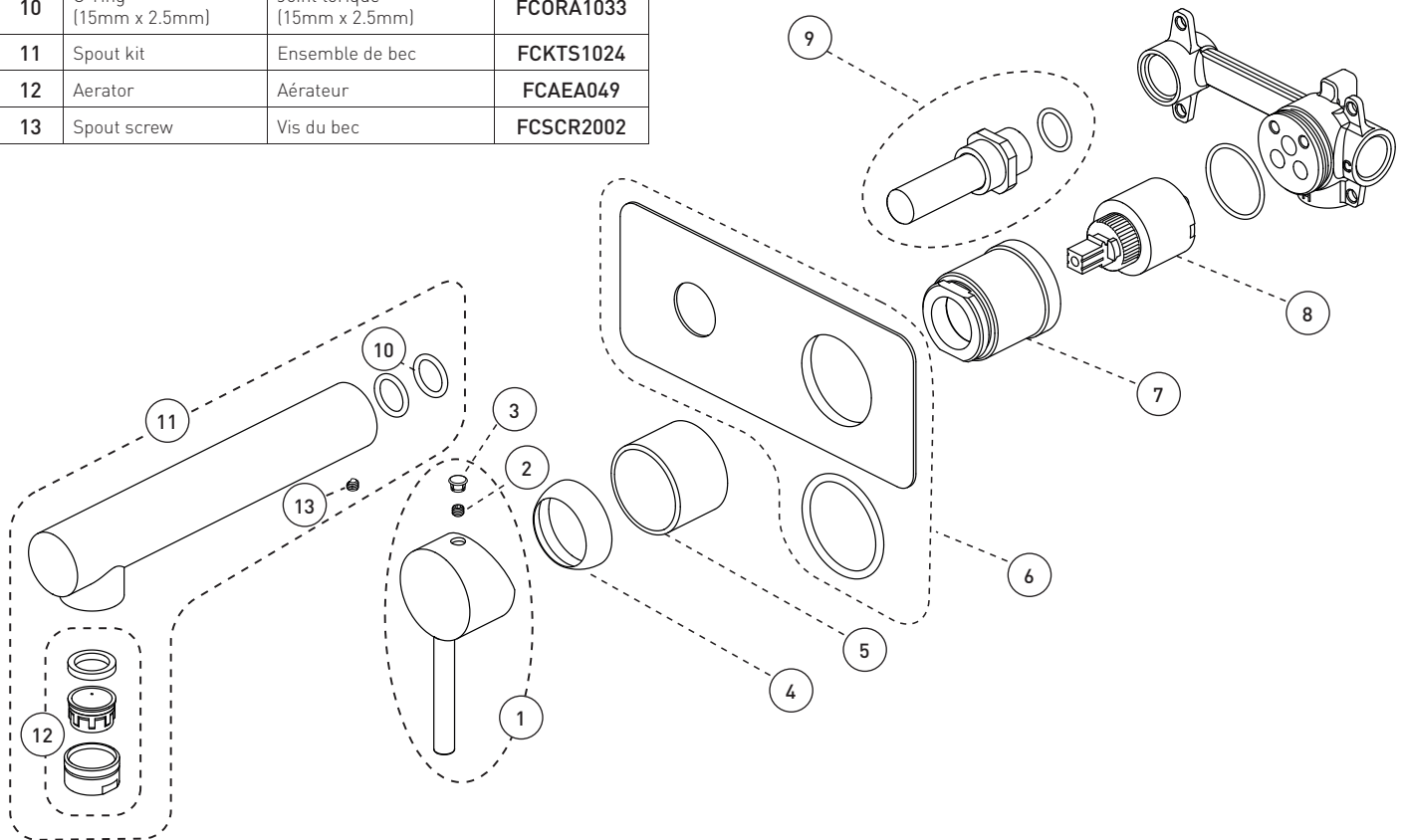

©2020 Tubular Industries of Canada ULC ("Belanger"). All Rights Reserved. This information is based on data believed to be reliable but Belanger makes no warranties, express or implied, as to its accuracy and assumes no liability arising out of its use. The data listed falls within the normal range of product properties but should not be used to establish specification limits or used alone as the basis of design. Belanger's liability to purchasers is expressly limited to the terms and conditions of sale. Tubular Industries of Canada ULC is part of the Oatey family of companies. A list of Belanger trademarks can be found on Oatey.com.

©2020 Industries de Conduits Tubulaires du Canada Ltée ("Bélanger"). Tous droits réservés. Cette information est fondée sur des données considérées comme fiables, mais Bélanger n'offre aucune garantie expresse ou implicite quant à son exactitude et décline toute responsabilité découlant de son utilisation. Les données énumérées entrent dans la plage normale des propriétés du produit, mais ne devraient pas être utilisées afin d'établir des limites de spécification ou utilisées comme unique directive de conception. L'obligation de Bélanger envers les acheteurs est expressément limitée aux modalités de vente. Industries de Conduits Tubulaires du Canada Ltée fait partie de la famille d'entreprises d'Oatey. Une liste des marques Bélanger est disponible sur le site web Oatey.com.

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

belangerh2o.com