

Lavatory Sink Faucet – Robinet pour lavabo

Features

- 4" c/c installation
- Presto drain included
- Maximum flow of 4.5 L/min (1.2 gpm) at 60 psi (**ecologia**)
- Metal exterior shell
- Brass waterways
- Low-lead (less than 0.25%)
- ½" IPS connections

Cartridges

- Ceramic ¼ turn (FC9K2LH - FC9K2RH)

Finish

- Matte gold

Included // Inclus



Product meets
Calgreen requirements

Ce produit répond
aux exigences de Calgreen



Caractéristiques


- Installation à entraxe de 4 pouces c/c
- Drain presto inclus
- Débit maximal de 4,5 L/min (1,2 gpm) à 60 psi (**ecologia**)
- Enveloppe extérieure en métal
- Voies d'alimentation en laiton
- Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)
- Raccordements ½ pouce IPS

Cartouches

- Céramique ¼ de tour (FC9K2LH - FC9K2RH)



Fini

- Or mat

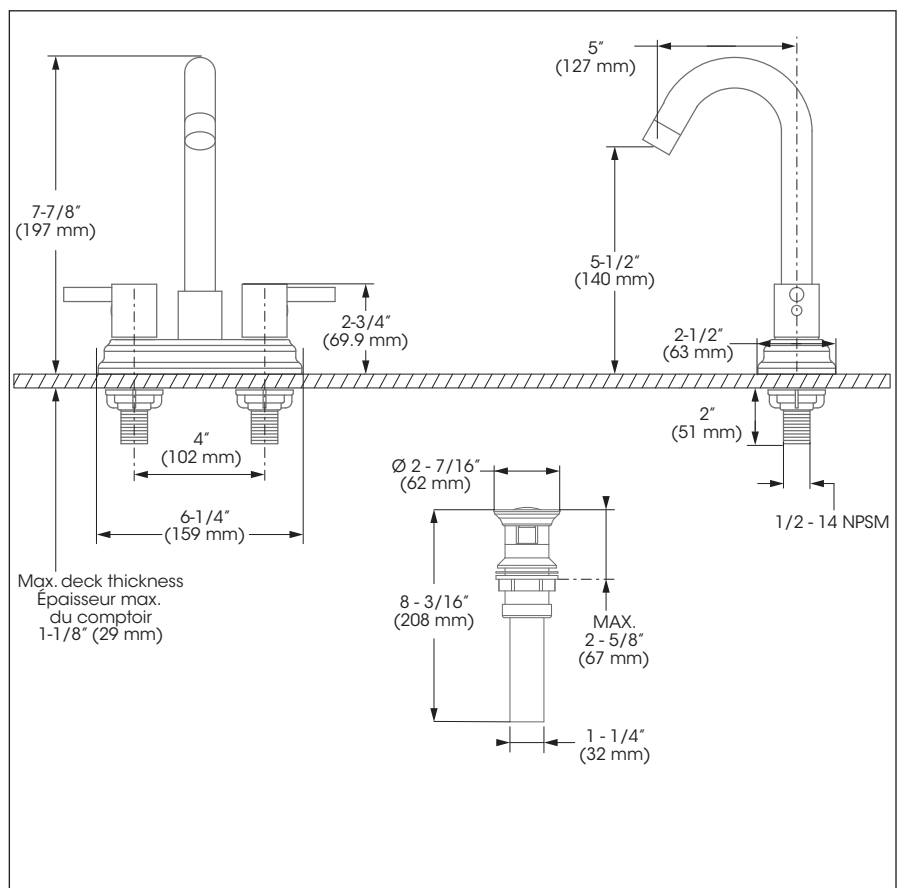

Lavatory Sink Faucet – Robinet pour lavabo

No	Description		Part Pièce
1	Spout Allen screw	Vis Allen du bec	915043
2	Aerator	Aérateur	FCAERA058MG
3	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2003MG
4	Allen screw	Vis Allen	923001
5	Cap	Capuchon	FCHDL4013MG
6	Ceramic cartridge (cold water)	Cartouche céramique (eau froide)	FC9K2LH
7	Ceramic cartridge (hot water)	Cartouche céramique (eau chaude)	FC9K2RH
8	O-ring	Joint torique	FCORA1007
9	Retainer ring	Anneau de retenue	FC913MG
10	Plastic locknut	Contre-écrou de plastique	FC924230
11	Presto drain	Drain presto	B20-439PLAMG

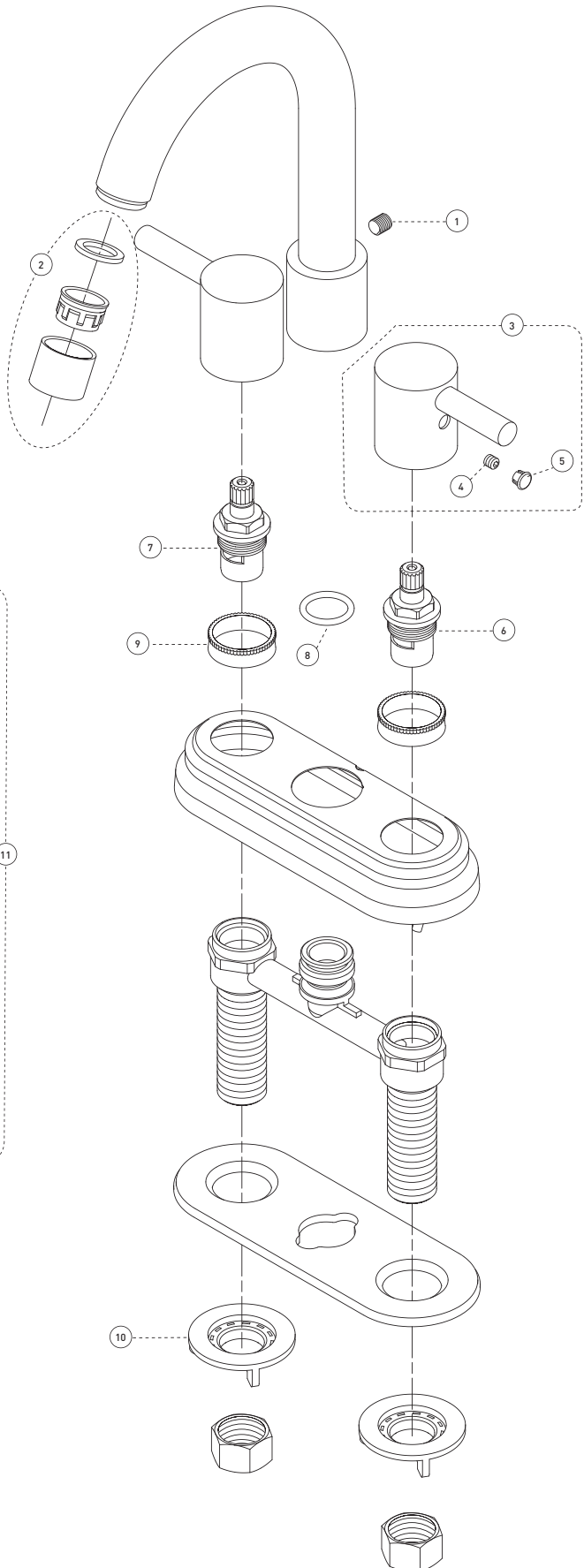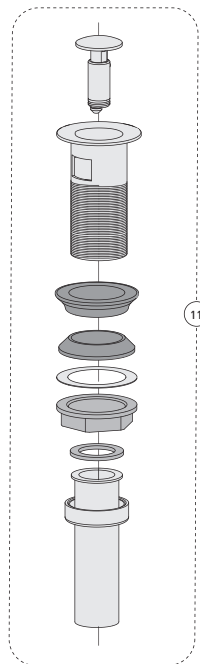

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

belangerh2o.com



Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960