

Premium Quality Mobility Solutions

Solutions de mobilité de qualité supérieure

Heavy-Duty Casters: Mold-On Polyurethane on Cast Iron


Roulettes à usage robuste: polyuréthane moulé sur acier



F25106



F25206

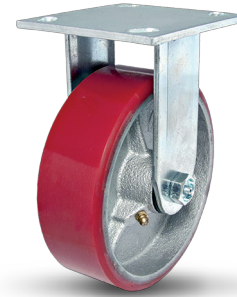

F25006

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

- Soft and cushioned non-marking ride / Roulement souple et en douceur qui ne marque pas les planchers
- Polyurethane tread molded on cast iron hub / Bande de roulement en polyuréthane moulé sur jante d'acier
- Resists oil and chemical absorption / Résistante à l'absorption de produits chimiques et pétroliers
- Lubrication fitting for swivel raceway and wheel bearings / Chemin de roulement pivotant et roulement de roue dotés de graisseurs

APPLICATIONS:

- Hard surface floors, such as hardwood, laminate, tile, ceramic / Plancher à surface dure, tel que bois franc, plancher flottant, tuiles, céramique
- Performs well in extreme temperatures / Performent aussi bien par températures extrêmes

BULK SKU SKU VRAC	MOUNTING FIXATION	WHEEL DIAMETER DIAMÈTRE DE ROUE ▼	LOAD CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE	TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	PLATE SIZE DIMENSION DE LA PLAQUE	WEIGHT POIDS	FORK CHAPE
✓ F25104	Swivel / Pivot	4" / 100 mm	441 lb / 200 kg	2" / 50 mm	5-19/32" / 142 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	4.8 lb / 2.18 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F25204	Swivel + brake Pivot + frein	4" / 100 mm	441 lb / 200 kg	2" / 50 mm	5-19/32" / 142 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	5.4 lb / 2.45 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F25004	Rigid / Fixe	4" / 100 mm	441 lb / 200 kg	2" / 50 mm	5-19/32" / 142 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	4.4 lb / 2 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F25105	Swivel / Pivot	5" / 125 mm	551 lb / 250 kg	2" / 50 mm	6-17/32" / 166 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	6 lb / 2.72 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F25205	Swivel + brake Pivot + frein	5" / 125 mm	551 lb / 250 kg	2" / 50 mm	6-17/32" / 166 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	6.18 lb / 2.8 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F25005	Rigid / Fixe	5" / 125 mm	551 lb / 250 kg	2" / 50 mm	6-17/32" / 166 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	4.9 lb / 2.22 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F25106	Swivel / Pivot	6" / 150 mm	661 lb / 300 kg	2" / 50 mm	7-17/32" / 191 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	6.7 lb / 3.04 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F25206	Swivel + brake Pivot + frein	6" / 150 mm	661 lb / 300 kg	2" / 50 mm	7-17/32" / 191 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	7.12 lb / 3.23 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F25006	Rigid / Fixe	6" / 150 mm	661 lb / 300 kg	2" / 50 mm	7-17/32" / 191 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	5.8 lb / 2.63 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F25108	Swivel / Pivot	8" / 200 mm	772 lb / 350 kg	2" / 50 mm	9-1/2" / 241 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	8.6 lb / 3.9 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F25208	Swivel + brake Pivot + frein	8" / 200 mm	772 lb / 350 kg	2" / 50 mm	9-1/2" / 241 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	9.24 lb / 4.19 kg	Heavy-duty Usage robuste
✓ F25008	Rigid / Fixe	8" / 200 mm	772 lb / 350 kg	2" / 50 mm	9-1/2" / 241 mm	4" x 4-17/32" 102 x 115 mm	8 lb / 3.63 kg	Heavy-duty Usage robuste

✓ New in 2018 / Nouveauté 2018

Dimensions exact in metric, approximate in imperial. Technical information may change without prior notice / Dimensions exactes en métrique, approximatives en impérial. Les données techniques peuvent changer sans préavis.

1 800 463-6272

service@madicoinc.com