

Custom Color LED Open Sign



RSB-1770E


Thank you for purchasing the Royal Sovereign Custom Color LED Open Sign, RSB-1770E. This manual will provide you with safety information, instructions for optimal use, and proper care and maintenance for your product. Please read this manual carefully before operating.

CONTENTS

PRODUCT OVERVIEW	3
PRODUCT OPERATION.....	4
SPECIFICATIONS.....	5
WARRANTY.....	6

Product Overview

1. OPEN letters
2. Hang chain hook
3. Control Panel
 - a) Function
 - b) O Button
 - c) P Button
 - d) E Button
 - e) N Button
 - f) Speed
 - g) Power Adapter input
 - h) ON/OFF
4. Remote Control
5. Hang Chain (not shown)
6. Adapter (not shown)

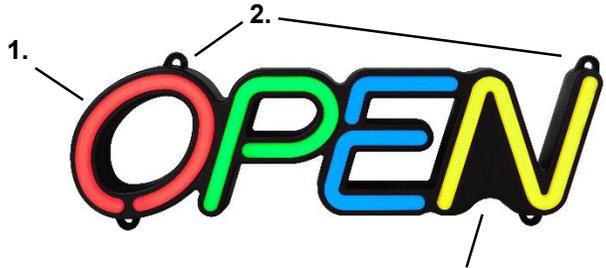

3. (on back)



4.



NOTE: DO NOT USE THIS PRODUCT OUTDOORS. FOR INTERNAL USE ONLY.

Operation

Connect the supplied power adapter to the Custom Color OPEN sign.

Using Control Buttons on OPEN Sign

1. Locate the control buttons on the unit (located at the back of the unit).
2. Turn the unit ON.
3. Press the O button to select the 'O' color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
4. Press the P button to select the 'P' color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
5. Press the E button to select the 'E' color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
6. Press the N button to select the 'N' color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
7. Use the Function Key to select ON or Scrolling OPEN options.
8. If selecting the scrolling selection, press the Speed button to select the ideal speed (3 speed selection).
9. Attach the supplied hang chain to the OPEN sign and place the OPEN sign in the desired location.

Using Remote Control

1. Ensure that the unit is turned ON.
2. Press the O button to select the 'O' color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
3. Press the P button to select the 'P' color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
4. Press the E button to select the 'E' color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
5. Press the N button to select the 'N' color (green, blue, yellow, purple, aqua, white and red).
6. Press the 1 button to select ON or scrolling function or OFF.
7. If selecting the scrolling selection, press the 2 button to select the ideal speed (3 speed selection).
8. Attach the supplied hand chain to the OPEN sign and place the OPEN sign in the desired location.

SPECIFICATIONS

MODEL	RSB-1770E
Colors	Green, Blue, Yellow, Purple, Aqua, White, Red
Setting	On / Continuous Flash (3 speeds) / Off
Voltage	Input: 100-240V 50/60Hz Output: 24V 1.5A
Unit Dimensions (W x D x H)	18.55" x 1.66" x 5.82" (47.12 x 4.22 x 14.78 cm.)
Weight	2.2 lbs. (0.99 kg.)
Adapter Certification	cULus

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Royal Sovereign International, Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year. This warranty is extended to the original purchaser only.

This warranty only covers products that are properly installed, properly maintained, and properly operated in accordance with the instructions provided. This limited warranty does not cover any failures or operating difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation, or improper maintenance and service by you or any third party.

Returned product will not be accepted without a Return Authorization number. To request a Return Authorization number, please visit us at www.royalsovereign.com. All transportation costs for the return of damaged product or parts will be the responsibility of the purchaser. Return defective product, in original packaging, to the address below.

Royal Sovereign International, Inc. requires reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should keep your receipt, invoice, or canceled check from the original purchase. The limited warranty shall be limited to the repair or replacement of parts which prove defective under normal use and service within the warranty period.

Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above exclusion and limitations may not apply to you.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA

TEL: +1) 800-397-1025

Email: info@royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC.

191 Superior Blvd, Mississauga Ontario L5T 2L6 CANADA

TEL : +1) 905-461-1095 TF # : +1) 866-961-6673

FAX : +1) 905-461-1096

www.royalsovereign.ca

For product support and warranty questions, please visit us at
www.royalsovereign.com/CustomerSupport

Enseigne «OPEN» À Del Vive Couleur Personnalisée



RSB-1770E


Merci d'avoir acheté, Enseigne «OPEN» À Del Vive Couleur Personnalisée Royal Sovereign, RSB-1770E. Ce guide d'utilisation vous fournira des informations de sécurité, des instructions pour une utilisation optimale, ainsi qu'un soin et un entretien appropriés de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

CONTENU


SURVOL DU PRODUIT	3
FONCTIONNEMENT DU PRODUIT.....	4
SPÉCIFICATIONS.....	5
GARANTIE.....	6

SURVOL DU PRODUIT

1. Lettre «OPEN»
2. Crochet de chaîne à suspendre
3. Panneau de contrôle
 - a) Fonction
 - b) Bouton «O»
 - c) Bouton «P»
 - d) Bouton «E»
 - e) Bouton «N»
 - f) Bouton de vitesse
 - g) Entrée de l'adaptateur
 - h) Bouton de mise en/hors fonction (ON/OFF)
4. Télécommande
5. Chaîne pour suspendre (non illustré)
6. Adaptateur (non illustré)

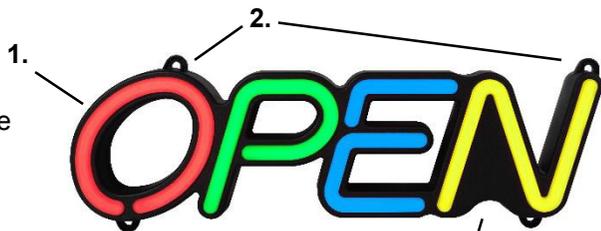

3. (sur le dos)

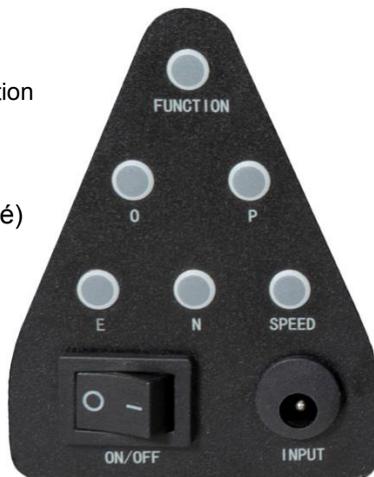

4.



REMARQUE: Ne pas utiliser à l'extérieur. Pour utilisation à l'intérieur seulement.

FONCTIONNEMENT

Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni à Enseigne «OPEN» À Del Vive Couleur Personnalisée.

Utilisation des boutons de commande sur le panneau «OPEN»

1. Repérez les boutons de commande sur l'appareil.
2. Mettre l'appareil sous tension.
3. Appuyez sur la touche "O" pour sélectionner la couleur "O" (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
4. Appuyez sur le bouton "P" pour sélectionner la couleur "P" (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
5. Appuyez sur la touche "E" pour sélectionner la couleur "E" (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
6. Appuyez sur la touche "N" pour sélectionner la couleur "N" (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
7. Utilisez la touche de fonction pour sélectionner "ON" ou les options de défilement «OPEN».
8. Si vous sélectionnez la sélection de défilement, appuyez sur le bouton Speed pour sélectionner la vitesse idéale (sélection de 3 vitesses).
9. Fixez la chaîne de suspension fournie au panneau «OPEN» et placez le panneau «OPEN» à l'endroit désiré.

Utilisation de la télécommande

1. S'assurer que l'appareil est allumé.
2. Appuyez sur la touche "O" pour sélectionner la couleur "O" (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
3. Appuyez sur le bouton "P" pour sélectionner la couleur "P" (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
4. Appuyez sur la touche "E" pour sélectionner la couleur "E" (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
5. Appuyez sur la touche "N" pour sélectionner la couleur "N" (vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
6. Appuyez sur la touche 1 pour sélectionner "ON" ou la fonction de défilement ou "OFF".
7. Si vous sélectionnez la sélection de défilement, appuyez sur la touche 2 pour sélectionner la vitesse idéale (sélection de 3 vitesses).
8. Fixez la chaîne manuelle fournie au panneau «OPEN» et placez le panneau «OPEN» à l'endroit désiré.

SPECIFICATIONS

MODEL	RSB-1770E
Couleurs	Vert, Bleu, Jaune, Violet, Aqua, Blanc, Rouge
Réglages	Allumé / Clignotement continu (3 vitesses) / Etéteint
Tension	Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz Sortie : 24V , 1,5 Amp.
Dimensions (W x D x H)	47.12 x 4.22 x 14.78 cm. (18.55 x 1.66 x 5.82 in.)
Poids	0.99 kg. (2.2 lbs.)
Adaptateur Certifié	cULus

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Royal Sovereign International, Inc. garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication pour une période d'un (1) an. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine.

Cette garantie ne couvre que les produits qui sont correctement installés, correctement entretenus et utilisés conformément aux instructions fournies. Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes ou les difficultés de fonctionnement dues à l'usure normale, à un accident, à un abus, à une mauvaise utilisation, à une altération, à une mauvaise application, à une mauvaise installation ou à un mauvais entretien et service par vous ou un tiers.

Les produits retournés ne seront pas acceptés sans numéro d'autorisation de retour. Pour demander un numéro d'autorisation de retour, veuillez nous rendre visite à www.royalsovereign.com. Tous les frais de transport pour le retour d'un produit endommagé ou de pièces détachées seront à la charge de l'acheteur. Retournez le produit défectueux, dans son emballage d'origine, à l'adresse ci-dessous.

Royal Sovereign International, Inc. exige une preuve raisonnable de votre date d'achat auprès d'un détaillant ou distributeur autorisé. Par conséquent, vous devriez conserver votre reçu, facture ou chèque annulé de l'achat original. La garantie limitée se limite à la réparation ou au remplacement des pièces qui s'avèrent défectueuses dans des conditions normales d'utilisation et de service pendant la période de garantie.

Royal Sovereign International, Inc. (et ses sociétés affiliées) N'AURONT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE L'ACHETEUR OU TROISIÈME PARTIE POUR TOUTE SPÉCIALE, INDIRECTE, PUNITIVE, LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que l'exclusion et les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA

TEL: +1) 800-397-1025

Email: info@royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC.

191 Superior Blvd, Mississauga Ontario L5T 2L6 CANADA

TEL : +1) 905-461-1095 TF # : +1) 866-961-6673

FAX : +1) 905-461-1096

www.royalsovereign.ca